




## PANTILO CONVEX 40

### Indoor Pendelleuchte E27 chrom

Die Pendelleuchte PANTILO CONVEX 40 überzeugt durch ihre außergewöhnliche Optik! PANTILO CONVEX 40 hat einen Schirm aus verchromtem Glas der durch individuelle Zusammenstellung zur Leuchtenwolke kombinierbar ist.

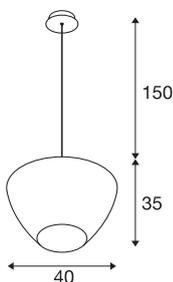

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1003444
Fassung	E27
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Pendellänge	150 cm
Höhe	35 cm
Durchmesser	40 cm
Nettogewicht	2.551 kg
Bruttogewicht	6.915 kg
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Wattage	40 W
Farbe	chrom
BIG WHITE Seite	163

## Leuchtmittlempfehlung

1005303	A60 E27 , LED Leuchtmittel transparent 7,5W 2700K CRI90 320°
1005309	G95 E27 , LED Leuchtmittel transparent 7,5W 2700K CRI90 320°
1005310	G125 E27 , LED Leuchtmittel transparent 7,5W 2700K CRI90 320°