


## NOYAPD PHASE

**Indoor LED Pendelleuchte schwarz CCT switch  
2700/3000K**


Die NOYA Pendelleuchte präsentiert sich im Innenbereich stilvoller denn je: Im bewährt eleganten SLV Design kann sie mit einem hohen Farbwiedergabeindex (CRI>90) und der via CCT Switch auf der Leuchtenoberseite flexibel einstellbaren Lichtfarbe (2700/3000K) auf ganzer Linie überzeugen. So sorgt sie mit ihrer länglich schlanken Form, den filigranen farblichen Details und der hochwertigen Ausstrahlung in jedem Zuhause, über Tischen und Theken in Hotels, Restaurants oder auch Cafés für ein stimmiges Lichtambiente. Die Lichtfarbe sollte nur im ausgeschalteten Zustand gewählt werden.

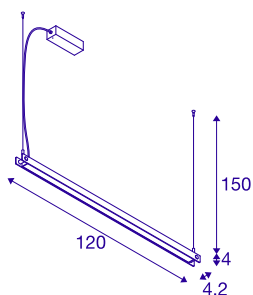

## TECHNISCHE DATEN

<b>Art. Nr.:</b>	1003530
<b>Primäre Nennspannung</b>	220-240V ~50/60Hz mA/V
<b>Sekundär Strom / Sekundär Spannung</b>	700mA
<b>Länge</b>	120 cm
<b>Pendellänge</b>	150 cm
<b>Breite</b>	4.2 cm
<b>Höhe</b>	4 cm
<b>Nettogewicht</b>	2.724 kg
<b>Bruttogewicht</b>	4.229 kg
<b>IP Code</b>	IP 20
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Montage</b>	Aufbau
<b>Montagedetails</b>	Decke
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Technologie der Dimmung</b>	Phasenabschnitt
<b>Wattage</b>	32 W
<b>Lumen</b>	2025 lm
<b>Lichtfarbtemperatur</b>	2700/3000 Kelvin
<b>Abstrahlwinkel</b>	115 °
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>CRI</b>	90
<b>LXXBXX Daten</b>	L70B50

## Lichtquelle

916317		minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
		maximale Umgebungstemperatur	40 °C
		BIG WHITE Seite	142