


## 3~ PARA CONE 14 QPAR-51

**3 Phasen System Leuchte, kupfer/weiß, inkl. 3 Phasen-Adapter**

Mit ihrem konisch geformten Reflektor sorgt die 3~ PARA CONE 14 QPAR51 3 Phasen System Leuchte kupfer/weiß inkl. 3 Phasen-Adapter für eine besonders warme Lichtwirkung. Die Familie lässt sich individuell mit einer vielfältigen Farb- und Größenauswahl zur Leuchtenwolke kombinieren. Installiert wird die 3 Phasen System Leuchte konventionell ans Stromschienensystem, was sie flexibel positionierbar sowie drehbar und schwenkbar macht. Dank der GU10 Fassung lässt sich das QPAR51 Leuchtmittel einfach austauschen. Das Gehäuse aus Aluminium besticht nicht zuletzt durch seine einwandfreie Qualität. Erleben Sie PARA CONE im Einsatz und überzeugen Sie sich von einem gelungenem Erlebnis Licht.

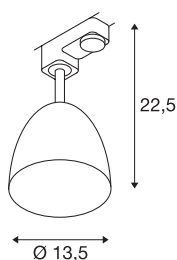

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1002878
Fassung	GU10
Leuchtmittel	QPAR51
Anzahl Fassungen	1
Leuchtmittel inklusive	Nein
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Schwenkbereich	80 °
Horizontaler Drehbereich	300 °
Höhe	22.5 cm
Durchmesser	13.5 cm
Nettogewicht	0.345 kg
Bruttogewicht	0.626 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	II
Montagedetails	Schiene Decke, Schiene Wand
Wattage	25 W
Farbe	kupfer
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
BIG WHITE Seite	445

## Leuchtmittlempfehlung

1003101	LED Leuchtmittel , T32, GU10, 2600K, dimmbar
1005076	LED Leuchtmittel QPAR- 51 , GU10, 2700K, weiß
1005077	LED Leuchtmittel QPAR- 51 , GU10, 2700K, schwarz
1005080	LED Leuchtmittel QPAR- 51 , GU10, 3000K, schwarz