


FORCHINI M PD-2

Pendelleuchte, TC-(D,H,T,Q)SE, rund, schwarz/gold, Ø 40cm, max. 40W

Die FORCHINI M Pendelleuchte PD-2 ist die kleinere Version dieser Serie und verfügt über einen Leuchtschirm aus Aluminium, der über ein Textilkabel mit der verchromten Deckenrosette verbunden ist. Wahlweise verfügbar mit schwarzer oder weißer Außenlackierung haben Sie jeweils die freie Wahl der Innenlackierung in silberner oder goldener Ausführung. Neben optischen Aspekten hat die reflektierende, innere Oberfläche auch Auswirkungen auf die Lichtfarbe. Die FORCHINI M PD-2 wird fertig für den Anschluss an 230V Netzspannung geliefert.

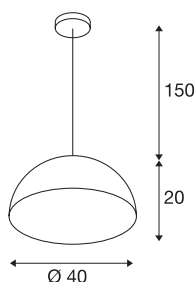

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	155910
Fassung	E27
Anzahl Fassungen	1
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Pendellänge	150 cm
Höhe	20 cm
Durchmesser	40 cm
Nettogewicht	1.833 kg
Bruttogewicht	3.567 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Wattage	40 W
Farbe	schwarz
BIG WHITE Seite	171

Leuchtmittlempfehlung

1005305	A60 E27 Mirrorhead , LED Leuchtmittel chrom 7,5W 2700K CRI90 180°
1005306	G125 E27 Mirrorhead , LED Leuchtmittel chrom 7,5W 2700K CRI90 180°
1005310	G125 E27 , LED Leucht- mittel transparent 7,5W 2700K CRI90 320°
1005317	A60 E27 tunable smart , LED Leuchtmittel weiß 9W 2700-6500K CRI90 230°