




MOLAT

Outdoor Pendelleuchte, E27, anthrazit, max. 60W, IP44

Mit der MOLAT Pendelleuchte bieten wir Ihnen eine elegante, ortsveränderliche Außenleuchte. Hergestellt aus Aluminium und Glas verfügt die Leuchte über die Schutzart IP44. Das wählbare Leuchtmittel wird dazu durch ein Glas geschützt. Mit Netzanschlussleitung und IP-Schukostecker versehen wird die MOLAT Pendelleuchte für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert. Des Weiteren ist eine Kette mit entsprechenden Karabinerhaken zur Abhängung der Leuchte im Lieferumfang enthalten. Optional gibt es eine passende Deckenrosette.

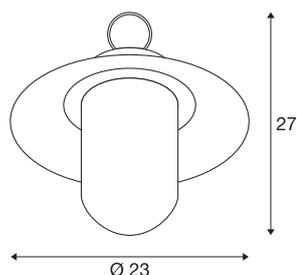

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1000821
Fassung	E27
Anzahl Fassungen	1
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Pendellänge	250 cm
Durchmesser	23 cm
Tiefe	27 cm
Nettogewicht	1.86 kg
Bruttogewicht	2.379 kg
IP Code	IP 44
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeitsklasse	IK04
Schlagfestigkeit	0,5 Joule
Montage	Mobil
Wattage	60 W
Farbe	anthrazit
BIG WHITE Seite	552

Leuchtmittlempfehlung

1005265	ST64 E27 , LED Leuchtmittel gold 7,5W 2500K CRI90 320°
1005303	A60 E27 , LED Leuchtmittel transparent 7,5W 2700K CRI90 320°

Zubehör

1000398	DECKENROSETTE , für PHOTONIA Outdoor Pendelleuchte, anthrazit, IP44
---------	---