


Q-LINE PD

LED Indoor Pendelleuchte, 1m, BAP, weiß, 3000K


Die Q-LINE Deckenleuchte ist wahlweise ausgestattet mit weißem, schwarzem oder silbergrauem Leuchtengehäuse. Zusätzlich stehen neutralweiße oder warmweiße LED sowie unterschiedliche Abmessungen zur Verfügung. Durch eine hohe Leuchtdichte und einem UGR Wert kleiner 10 sind die Q-Line Leuchten Bildschirmarbeitsplatz tauglich. Aufgrund des TRIAC dimmbaren LED-Treibers ist die Leuchte direkt anschlussfertig für 230 Volt Netzspannung.

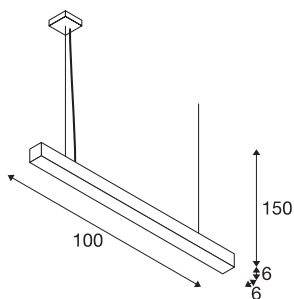

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1000926
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	900mA
Länge	100 cm
Pendellänge	150 cm
Breite	6 cm
Höhe	6 cm
Nettogewicht	2.631 kg
Bruttogewicht	3.146 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Wattage	46 W
Lumen	2100 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	30 °
Farbe	weiß
CRI	90

Lichtquelle

916433		UGR \leq	10
		LXXBXX Daten	L70B50
		BIG WHITE Seite	144