




Q-LINE PD

LED Indoor Pendelleuchte, 1m, BAP, schwarz, 4000K


Die Q-LINE Deckenleuchte ist wahlweise ausgestattet mit weißem, schwarzem oder silbergrauem Leuchtengehäuse. Zusätzlich stehen neutralweiße oder warmweiße LED sowie unterschiedliche Abmessungen zur Verfügung. Durch eine hohe Leuchtdichte und einem UGR Wert kleiner 10 sind die Q-Line Leuchten Bildschirmarbeitsplatz tauglich. Aufgrund des TRIAC dimmbaren LED-Treibers ist die Leuchte direkt anschlussfertig für 230 Volt Netzspannung.

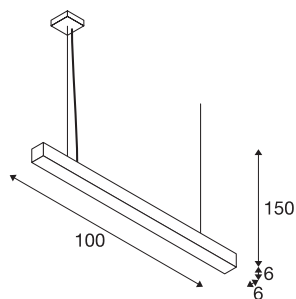

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1000933
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	900mA
Länge	100 cm
Pendellänge	150 cm
Breite	6 cm
Höhe	6 cm
Nettogewicht	2.612 kg
Bruttogewicht	3.139 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Wattage	46 W
Lumen	2300 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	30 °
Farbe	schwarz
CRI	90

Lichtquelle

916460		UGR \leq	10
		LXXBXX Daten	L70B50
		BIG WHITE Seite	145