




FENDA

Pendelabhängung, A60, chrom, ohne Schirm, ohne Rosette, offenes Kabel, max. 60W

Die FENDA Pendelabhängung mit offenem Kabelende aus unserem MIX & MATCH Pendelleuchten System ermöglicht eine individuelle Zusammenstellung mit FENDA Leuchtschirmen. Durch den verbauten E27 Sockel ist die Leuchte für LED- und Energiesparleuchtmittel geeignet.

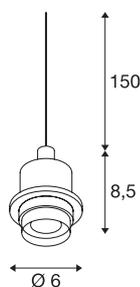

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	132662
Fassung	E27
Anzahl Fassungen	1
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Pendellänge	150 cm
Höhe	8.5 cm
Durchmesser	6 cm
Nettogewicht	0.195 kg
Bruttogewicht	0.236 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	II
Montage	Aufbau
Montagedetails	Pendelprofil
Wattage	60 W
Farbe	chrom
BIG WHITE Seite	154

Leuchtmittlempfehlung

1005301	A60 E27 , LED Leuchtmittel weiß 9W 2700K CRI90 220°
1005303	A60 E27 , LED Leuchtmittel transparent 7,5W 2700K CRI90 320°
1005304	A60 E27 , LED Leuchtmittel gefrostet 7,5W 2700K CRI90 320°
1005317	A60 E27 tunable smart , LED Leuchtmittel weiß 9W 2700-6500K CRI90 230°

Zubehör

1001819	FITU tripple Rosette lang , weiß
1001820	FITU fünfch Rosette lang , schwarz
1001821	FITU fünfch Rosette lang , weiß
132605	DECKENROSETTE FITU , 1er Rosette, rund, chrom, inkl. Zugentlastung
132615	DECKENROSETTE FITU , 3er Rosette, rund, chrom, inkl. Zugentlastungen
132625	DECKENROSETTE FITU , 5er Rosette, rund, chrom, inkl. Zugentlastungen
143124	PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene, silbergrau, inkl. Zugentlastung und Gewindestück
145994	PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, grau, inkl. Montagezubehör