


## FITU

**Pendelleuchte, A60, rund, weiß, 5m Kabel mit offenem Kabelende, max. 60W**

Die FITU Pendelabhängung mit offenem Kabelende aus unserem MIX & MATCH Pendelleuchten System ist in verschiedenen Farben erhältlich. Die Produktfamilie FITU besticht durch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Durch den verbauten E27 Sockel ist die Leuchte für LED- und Energiesparleuchtmittel geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung.

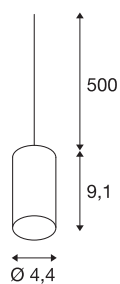

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	132691
Fassung	E27
Anzahl Fassungen	1
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Pendellänge	500 cm
Höhe	9.1 cm
Durchmesser	4.4 cm
Nettogewicht	0.334 kg
Bruttogewicht	0.38 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	II
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke mit Zubehör
Wattage	60 W
Farbe	weiß
maximale Umgebungstemperatur	30 °C
BIG WHITE Seite	150

## Leuchtmittlempfehlung

1005303	A60 E27 , LED Leuchtmittel transparent 7,5W 2700K CRI90 320°
1005304	A60 E27 , LED Leuchtmittel gefrosted 7,5W 2700K CRI90 320°