


Q-LINE DALI SINGLE LED

Pendelleuchte, dimmbar, 1500mm, weiss

Die Q-LINE DALI Wandleuchte ist wahlweise verfügbar mit weißem, schwarzem oder silbergrauem Leuchtengehäuse ausgestattet. Ein unterseitig angebrachter Diffusor aus Acrylglas steht für blendfreie Beleuchtungseigenschaften. Die integrierten warmweißen LEDs sorgen für einen Output von 3200 lm. Aufgrund des Dali dimmbaren LED-Treibers ist die Leuchte direkt anschlussfertig für 230 Volt Netzspannung.

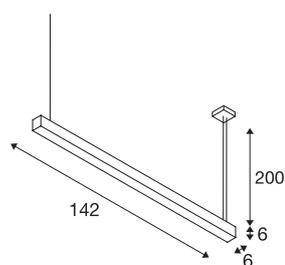

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1001310
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	700mA
Länge	142 cm
Pendellänge	200 cm
Breite	6 cm
Höhe	6 cm
Nettogewicht	3.568 kg
Bruttogewicht	4.084 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Wattage	47 W
Lumen	3700 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	120 °
Farbe	weiß
CRI	80

Lichtquelle

916631	
916371	

UGR \leq	28
LXXBXX Daten	L70B50
BIG WHITE Seite	775