


## GLENOS Profilpendelleuchte

LED, 4000K, schwarz, 1 m, 43W

Die mit einem hochleistungs LED Strip versehene GLENOS Pendelleuchte bietet Ihnen eine leistungsstarke LED Beleuchtung der Extraklasse. Die in mehreren Längen und Farbvarianten erhältlichen Pendelleuchten sind mit einer 2,50 m langen Zuleitung versehen, welche individuell kürzbar ist. Die GLENOS Pendelleuchte ist aufgrund des dimmbaren LED Treibers anschlussfertig für 230 V Netzspannung.

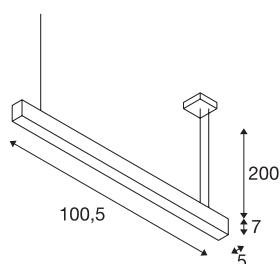

### TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1001403
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	1000mA
Länge	105 cm
Pendellänge	200 cm
Breite	5 cm
Höhe	7 cm
Nettogewicht	2.439 kg
Bruttogewicht	2.953 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	1-10V
Wattage	43 W
Lumen	3300 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Farbe	schwarz
CRI	80
UGR ≤	28

## Lichtquelle

916328	
--------	---

## Zubehör

470505	EP1 DIMMER , 1-10V, max. 10W
--------	---------------------------------

LXXBXX Daten	L70B50
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	50 °C
BIG WHITE Seite	143