


## FORCHINI 70 PD

Indoor Pendelleuchte, schwarz/gold, E27, max. 40W

Die FORCHINI 70 PD Pendelleuchte ist die größte Version dieser Serie und verfügt über einen Leuchtschirm aus Glasfaserkunststoff. Neben optischen Aspekten hat die reflektierende, innere Oberfläche auch Auswirkungen auf die Lichtfarbe. Die FORCHINI 70 PD wird fertig für den Anschluss an 230V Netzspannung geliefert.

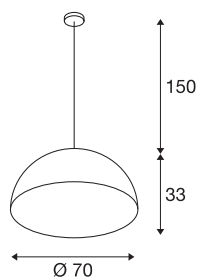

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1001701
Fassung	E27
Anzahl Fassungen	1
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Pendellänge	150 cm
Höhe	33 cm
Durchmesser	70 cm
Nettogewicht	3.902 kg
Bruttogewicht	8.178 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Wattage	40 W
Farbe	schwarz
BIG WHITE Seite	170

## Leuchtmittlempfehlung

1005306	G125 E27 Mirrorhead , LED Leuchtmittel chrom 7,5W 2700K CRI90 180°
1005310	G125 E27 , LED Leucht- mittel transparent 7,5W 2700K CRI90 320°