




LIGHT EYE

Pendelleuchte, QPAR111, kupfer gebürstet, schwarzes Textil-Kabel, kupfer gebürstete Deckenrosette, max. 75W

Das beliebte Design der LIGHT EYE Serie als Pendelleuchte für die Aufnahme von Hochvolthalogenleuchtmitteln des Typs ES111. Die mit einer 150 cm langen Abhängung versehene Pendelleuchte ist in verschiedenen Gehäusefarben erhältlich. Die LIGHT EYE Pendelleuchte ist fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.

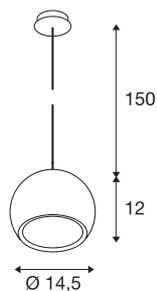

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	133489
Fassung	GU10
Leuchtmittel	QPAR111
Anzahl Fassungen	1
Leuchtmittel inklusive	Nein
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Pendellänge	150 cm
Höhe	12 cm
Durchmesser	14.5 cm
Nettogewicht	0.707 kg
Bruttogewicht	0.952 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Wattage	75 W
Farbe	kupfer
BIG WHITE Seite	172

Leuchtmittlempfehlung

1005274	QPAR111 GU10 , LED Leuchtmittel transparent 8W 2700K CRI90 38°
1005276	QPAR111 GU10 , LED Leuchtmittel silber 12,5W 2700K CRI90 30°