




PARA CONE 14 PD Pendelleuchte

QPAR51, kupfer 35W, inkl. 3P.- Adapter

Für eine besonders warme Lichtwirkung ist der konisch geformte Reflektor des PARA CONE 14 PD Pendelleuchte die erste Wahl. Die Familie lässt sich individuell mit einer vielfältigen Farb- und Größenauswahl zur Leuchtenwolke kombinieren. Auch das QPAR51 Leuchtmittel lässt sich dank der GU10 Fassung einfach austauschen. Das Gehäuse ist aus robustem Aluminium gefertigt und besticht durch seine einwandfreie Qualität. Erleben Sie Licht mit SLV – seit 40 Jahren Ihr zuverlässiger Partner für Indoor-Leuchten aller Art.

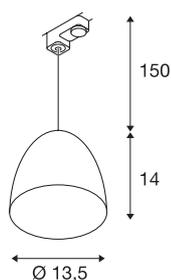

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1002686
Fassung	GU10
Leuchtmittel	QPAR51
Anzahl Fassungen	1
Leuchtmittel inklusive	Nein
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Pendellänge	150 cm
Höhe	14 cm
Durchmesser	13.5 cm
Nettogewicht	0.342 kg
Bruttogewicht	0.619 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	II
Montagedetails	Schiene Decke
Wattage	35 W
Farbe	kupfer
BIG WHITE Seite	445

Leuchtmittlempfehlung

1003101	LED Leuchtmittel , T32, GU10, 2600K, dimmbar
1005076	LED Leuchtmittel QPAR- 51 , GU10, 2700K, weiß
1005082	LED Leuchtmittel QPAR- 51 , GU10, 4000K, weiß
1005273	QPAR51 GU10 , LED Leuchtmittel 6W 2200 2700K CRI90 36°