

ROXX

Design Radiowecker ROXX CR 302 P

Bedienungsanleitung



Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Gerätes die Bedienungsanleitung sehr sorgfältig durch und bewahren Sie diese inkl. Kassenbonn und nach Möglichkeit den Karton mit Innenverpackung gut auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.


- Um das Risiko von Feuer oder einem elektrischen Schlag zu vermeiden, sollten Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen. Das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser betreiben (z.B. Badezimmer, Schwimmbecken, feuchte Keller).
 - Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
 - Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt oder mit Hitzequellen in Berührung kommt.
 - Achten Sie darauf, dass das Stromkabel keine Stolperfalle darstellt.
 - Das Netzteil ist nur zur Benutzung in trockenen Räumen geeignet.
 - Das Netzteil ausschließlich an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose anschließen. Achten Sie darauf, dass die angegebene Spannung mit der Spannung der Steckdose übereinstimmt. Überprüfen Sie außerdem, ob Ausgangsstrom und die Polarität des Netzteils mit den Angaben auf dem angeschlossenen Gerät übereinstimmen.
 - Berühren Sie das Netzteil nicht mit feuchten Händen!
 - Niemals das Gehäuse des Gerätes öffnen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Bei Beschädigung des Gerätes, insbesondere des Netzkabels, das Gerät nicht mehr in Betrieb nehmen, sondern von einem Fachmann reparieren lassen. Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen prüfen.
 - Ein defektes Netzkabel darf nur vom Hersteller, unserem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein gleichwertiges Kabel ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
 - Benutzen Sie das Gerät längere Zeit nicht, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bzw. entnehmen Sie die Batterien.
- Kinder und gebrechliche Personen
- Zur Sicherheit Ihrer Kinder lassen Sie keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) erreichbar liegen.

WARNUNG!


Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht **Erststichungsgefahr!**

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.


Front view

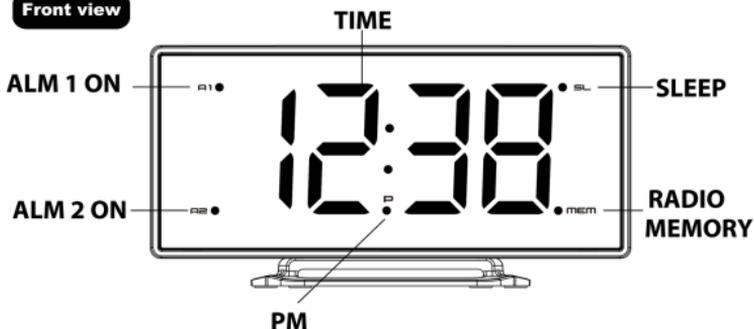

Top view

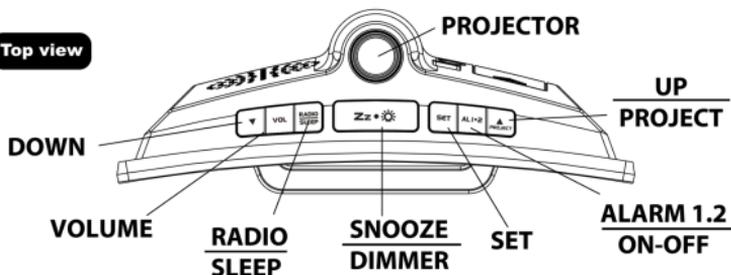

Back view

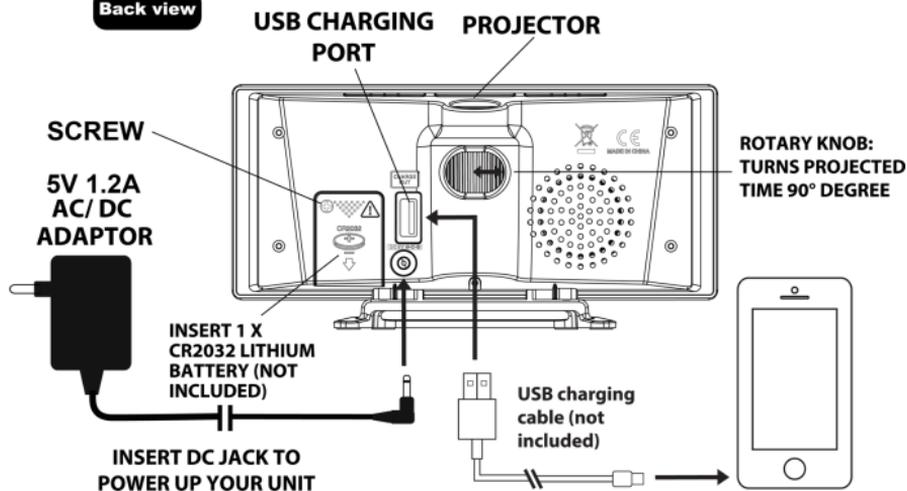

Bedienelemente

englisch	deutsch
Ansicht von oben	
DOWN ▼	Taste "RUNTER"
VOLUME	Lautstärke
ALARM 1-2 ON/OFF	Alarm 1/2 AN/AUS
RADIO / SLEEP	Radio / autom. Abschaltung
SNOOZE / DIMMER	Schlummerfunktion / Displayhelligkeit
SET	Eingabe
UP ▲ / PROJECT	Taste "HOCH" / Projektor
PROJECTOR	Projektor
Vorderseite	
ALARM 1 ON	Alarm 1 AN
ALARM 2 ON	Alarm 2 AN
SLEEP	Anzeige autom. Abschaltung
RADIO MEMORY	Senderspeicher
PM	PM Anzeige im 12h Modus
Ansicht von hinten	
INSERT 1 X CR2032 LITHIUM BATTERY (NOT INCLUDED)	Batteriefach für 1x CR2032 (nicht enthalten)
SCREW	Schraube Batteriefachdeckel
INSERT DC JACK TO POWER UP YOUR UNIT	Stromanschluss
ROTARY KNOB	Einstellung Projektionswinkel
AC / DC ADAPTOR	Netzteil
USB CHARGING CABLE (NOT INCLUDED)	USB Ladekabel (nicht enthalten)
USB CHARGING PORT	USB Ladeanschluss

Installation

stecken Sie das Netzteil in einen haushaltsüblichen 230V Stromanschluss. Danach verbinden Sie das Stromkabel mit dem Gerät. Der Radiowecker ist nun betriebsbereit.

Installation der Backup-Batterie

Der Radiowecker kann mit einer Backup-Batterie (Knopfzelle CR2032 – nicht enthalten) ausgestattet werden, um im Falle eines kurzzeitigen Stromausfalls die Uhrzeit und die Einstellungen zu speichern.

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Oberfläche.
2. Öffnen Sie mit einem Schraubenzieher den Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Gerätes.
3. Legen Sie eine neue Knopfzelle CR2032 wie auf der Zeichnung auf dem Batteriefachdeckel beschrieben ein.
4. Schließen Sie den Deckel und befestigen Sie die Schraube.

Bei einer Unterbrechung der Stromversorgung geht das LED Display aus und sowohl Radio als auch Wecker sind nicht funktionsfähig. Die Backup-Batterie speichert allerdings die Uhrzeit und festgelegten Einstellungen. Bitte verwenden Sie eine neue Batterie. Mit einer neuen Batterie können die Einstellungen bis zu 3 Tagen gespeichert werden.

WARNUNG

Bei nicht sachgemäßer Verwendung der Batterie besteht Explosionsgefahr. Bitte verwenden Sie nur Batterien desselben oder kompatiblen Typs.

Setzen Sie die Batterie niemals großer Hitze durch z.B. direkte Sonneneinstrahlung oder offenes Feuer aus!

Bitte bewahren Sie die Batterien an einem für Kinder nicht zugänglichen Ort auf!

Zeit einstellen, 12/24 Stunden-Anzeige, Zeit für Schlummerfunktion

- Drücken Sie die Taste **SET**, es blinkt die Stundenanzeige. Drücken Sie ▲ oder ▼ um die Stunden einzustellen. Längeres Drücken beschleunigt die Auswahl.
- Drücken Sie **SET** erneut, es blinkt die Minutenanzeige. Mit ▲ oder ▼ setzen Sie die Minuten. Längeres Drücken beschleunigt die Auswahl.
- Drücken Sie **SET** erneut, es blinkt "24H". Durch ▲ oder ▼ stellen Sie das Zeitformat auf 12h oder 24h.
- Drücken Sie **SET** erneut, die Anzeige "05" blinkt. Mit ▲ oder ▼ wählen die die Zeit für die Schlummerfunktion zwischen 5 und 60 Minuten.
- Um die Einstellungen zu beenden drücken Sie **SET** oder warten 10 Sekunden damit sich der Einstellungsmodus automatisch beendet.

inweis: wenn die 12-Stunden Anzeige gewählt ist leuchtet die Anzeige **PM** in der Mitte des Displays m die Mittagszeit anzuzeigen. Es gibt keine AM Anzeige, in diesem Fall ist die PM-Anzeige aus.

Alarm einstellen

- Drücken Sie die Taste **AL 1.2** einmalig um zur Einstellung der ersten Alarmzeit **A1** zu gelangen. Die Stundenanzeige blinkt. Mit den Tasten ▲ oder ▼ setzen Sie nun die Stunden.
- Durch erneutes Drücken der Taste **AL 1.2** aktivieren Sie die Minuteneinstellung. Diese werden wiederum über ▲ oder ▼ eingestellt.
- Drücken Sie **AL 1.2** um die Art des Alarms einzustellen. Der Standard ist "OFF" (Alarm aus). Mit ▲ oder ▼ wählen Sie zwischen „rd" (Radio) oder „bu" (Summer).
- Durch erneutes Drücken der Taste **AL 1.2** können Sie nun die zweite Alarmzeit setzen. Bitte wiederholen Sie hierzu die Schritte 1-3.
- Um die Alarmeinstellung zu verlassen, drücken Sie abschließend nochmals die Taste **AL1.2** oder warten Sie 10 Sekunden bis sich der Einstellungsmodus automatisch beendet. Ein aktiver Alarm wird über die beiden LEDs **A1** oder **A2** am linken Rand des Displays angezeigt.

inweis: Die Alarmfunktion steht nur im Netzbetrieb zur Verfügung.

Alarm ausschalten

Wenn der Alarm zur eingestellten Zeit ertönt blinkt die zugehörige LED **A1** oder **A2**. Um den Alarm abzuschalten drücken Sie die Taste **RADIO/SLEEP** oder **AL 1.2**. Der Alarm ertönt am nächsten Tag erneut zur eingestellten Zeit.

Schlummerfunktion

Drücken Sie bei aktivem Alarm die Taste **Zz • ☀** um die Schlummerfunktion zu aktivieren. Der Alarm wird abgeschaltet und ertönt nach der eingestellten Zeit erneut (Standardeinstellung 5 Minuten).

inweis: Falls der zweite Alarm aktiviert wird während der erste Alarm noch ertönt oder die Schlummerfunktion aktiv ist hat der zweite Alarm Vorrang. Der erste Alarm wird deaktiviert und ertönt am folgenden Tag erneut zur eingestellten Zeit.

Einstellen der Displayhelligkeit

Drücken Sie die Taste **Zz** •  um die Helligkeit des Displays einzustellen. Möglich sind drei Stufen (Display aus / mittel / hell). Die Einstellung der Helligkeit kann nur vorgenommen werden, wenn kein Alarm aktiv ist und die Radiofunktion angeschaltet ist.

Antenne

Strecken Sie die UKW-Drahtantenne für den UKW-Empfang auf die volle Länge ab und suchen Sie die Position mit dem besten Empfang.

M Radio

- Um die Radiofunktion zu aktivieren drücken Sie die Taste **RADIO/SLEEP**. Im Display wird **ON** angezeigt und es erscheint die aktuelle Frequenz.
- Drücken Sie **▲** / **▼** um den gewünschten Sender einzustellen. Durch langes Drücken der Tasten **▲** / **▼** aktivieren Sie den Suchlauf zum nächsten gut empfangbaren Sender.
- Über die Taste **VOL** kann die Lautstärke eingestellt werden. Standard ist **L07**. Durch **▲** / **▼** können Sie die Lautstärke zwischen L01 und maximal L15 einstellen.
- Drücken Sie **Zz** •  um das Radio abzuschalten.

Hinweis Für einen bestmöglichen Radioempfang sollte der Radiowecker nicht neben anderen elektrischen Geräten aufgestellt werden.

Senderspeicher

Ihr Radiowecker besitzt 10 Senderspeicher um schnell auf Ihre gewünschten Sender zuzugreifen.

- Schalten Sie das Radio an und stellen Sie den gewünschten Sender ein.
- Drücken Sie die Taste **SET** so lange bis **MEM** im Display erscheint und **01** blinkt. Drücken Sie **SET** erneut um den Sender auf dem ersten Speicherplatz zu hinterlegen.
- Um weitere Sender zu speichern stellen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die gewünschte Frequenz ein und drücken erneut die Taste **SET** so lange, bis **MEM** im Display erscheint und wieder **01** blinkt. Durch **▲** oder **▼** können Sie nun den gewünschten Speicherplatz einstellen und mit **SET** abspeichern.
- Wiederholen Sie Schritt 3 so lange bis alle benötigten Sender abgespeichert sind.
- Um einen gespeicherten Sender aufzurufen drücken Sie bei angeschaltetem Radio die Taste **SET** so oft bis der gewünschte Speicherplatz angezeigt wird.
- Um einen eingestellten Speicherplatz zu ändern, wählen Sie die neue Frequenz und speichern den Sender wie in Schritt 3 beschrieben auf dem neuen Speicherplatz. Dies überschreibt die vorherigen Einstellungen.

Automatische Abschaltung

- Drücken Sie die Taste **RADIO/SLEEP** zweimal hintereinander um die automatische Abschaltung zu aktivieren. Die **SL** (SLEEP) LED leuchtet und die Zeitdauer **05** (5 Minuten) wird angezeigt.
- Drücken Sie die Taste **RADIO/SLEEP** so oft bis die gewünschte Zeitdauer erreicht ist. Mögliche Einstellungen sind 5, 10, 30, 45, 60, 75, 90 Minuten oder OFF (damit wird die automatische Abschaltung wieder deaktiviert).

- Wenn das Display wieder zur Anzeige der Uhrzeit übergeht können Sie durch zweimaliges Drücken der Taste **RADIO/SLEEP** die verbleibende Zeitdauer anzeigen.
- Das Radio schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch ab.
- Um das Radio vor der eingestellten Zeit abzuschalten drücken Sie die Taste **Zz** • 

Projektor (nur verfügbar mit eingestecktem Netzteil)

- Drücken Sie die Taste  um den Projektor zu aktivieren.
- Durch erneutes Drücken der Taste  schalten Sie den Projektor ab.
- Um die projizierte Zeit um 180 Grad zu drehen drücken Sie bei eingeschaltetem Projektor lange die Taste . An der Rückseite des Radioweckers befindet sich ein Drehknopf, mit dem Sie die Projektion um 90 Grad drehen können.

USB Ladefunktion

erbinden Sie das Ladekabel Ihres Mobiltelefons mit dem USB Anschluss auf Rückseite des Gerätes (USB Typ A). Der Radiowecker lädt nun das Mobiltelefon.

inweise:

- Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladekabel Ihres Mobiltelefons.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das Original-Netzteil (5V 1,2A) des Radioweckers verwenden. Andere Netzteile können die Ladefunktion beeinträchtigen.
- Der USB Ladeanschluss ist nur für einen geringen Ladestrom ausgelegt. Das Laden des Mobiltelefons dauert entsprechend länger.
- iPads oder Notepads können nicht geladen werden.

ehlersuche

urch elektrostatische Interferenzen mit anderen elektronischen Geräten kann es passieren, dass er Radiowecker nicht wie beschrieben funktioniert oder eine fehlerhafte Uhrzeit angezeigt wird. In diesem Fall entfernen Sie bitte das Stromkabel und auch die Backup-Batterie für einige Sekunden. Danach wird das Gerät auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Bitte wiederholen Sie danach alle vorher genannten Schritte um die gewünschten Einstellungen wiederherzustellen.

linweise und Wartung

- Stellen Sie den Radiowecker auf eine ebene stabile Oberfläche ohne direkte Sonneneinstrahlung oder andere Wärmequellen in der Nähe. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit an das Gerät gelangen kann.
- Falls das Gerät an Stellen mit empfindlicher Oberfläche aufgestellt wird, legen Sie bitte ein Tuch oder eine andere geeignete Unterlage dazwischen.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten, weichen Tuch. Verwenden Sie niemals aggressive Scheuermittel, Seife, Haushaltsreiniger, Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Wachspolitur zur Reinigung. Ziehen Sie vor der Reinigung das Stromkabel ab.
- Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benötigt wird, entfernen Sie bitte die Batterie um Korrosionsschäden zu vermeiden.

Technische Spezifikationen

keine Funkuhr

47mm Zeichengröße

12- / 24-Stunden Funktion

Zwei Weckzeiten mit Radio oder Summer-Alarm

Schlummerfunktion programmierbar von 5 bis 60 Minuten

3 Displayhelligkeiten einstellbar

FM-Radio

10 Senderspeicher für FM-Radio

Frequenzbereich: 87.5 – 108.0 MHz

Wurfantenne

automatische Abschaltung

Zeitprojektion mit 90 Grad Drehrad und 180 Grad Drehfunktion

1 x USB Ladeanschluss (USB-Kabel nicht im Lieferumfang)

Netzteil: 5V 1200mA

1 x CR2032 Backup-Batterie (zum Speichern der Einstellungen, nicht im Lieferumfang)

Höhe x Breite x Tiefe: 87 x 171 x 58 mm

larmdauer:	1 Stunde (Intervall 3 Minuten AN, 9 Minuten AUS)
chlummerfunktion:	5 bis 60 Minuten
utom. Abschaltung:	5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 Minuten
autstärke:	L01 (Minimum) bis L15 (Maximum)
enderspeicher:	10

Standard-Einstellungen:

zeitformat:	24 Stunden
zeit:	0:00
alarm 1 und 2:	6:00
autstärke:	L07 (Level 7)
chlummerfunktion:	05 (5 Minuten)

ieses Produkt erfüllt alle gültigen internationalen
sicherheitsanforderungen für die Ausstrahlung von Funkwellen.



ergestellt für:
mercantum Deutschland GmbH
ofienstr. 2
-76646 Bruchsal
-mail: info@mercantum-gmbh.de

Entsorgungshinweise

Entsorgung der Verpackung

Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Alle eingesetzten Materialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Vor der Entsorgung des Gerätes sollten die Batterien entfernt werden.

Entstickungsgefahr!

Verpackung und deren Teile nicht Kindern überlassen.
Entstickungsgefahr durch Folien und anderen Verpackungsmaterialien.

Wie Sie das Gerät entsorgen

Altgeräte sind kein wertloser Abfall. Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen werden. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Gerätes. Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

