




DOLIX OUT QPAR51

rund, silbergrau

Der DOLIX OUT Hochvolt Deckeneinbauring ist aus Aluminium gefertigt und mit einem Glas zum Schutz gegen Spritzwasser ausgestattet. Mit seiner Schutzart IP44 ist er im Außenbereich oder in Feuchträumen einsetzbar. Dank der eingebauten GU10 Hochvoltfassung ist der DOLIX OUT Deckeneinbauring fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.

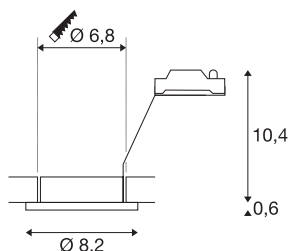

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1001167
Fassung	GU10
Leuchtmittel	QPAR51
Anzahl Fassungen	1
Leuchtmittel inklusive	Nein
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Höhe	11 cm
Durchmesser	8.2 cm
Einbaudurchmesser	6.8 cm
Einbautiefe	11 cm
Nettogewicht	0.18 kg
Bruttogewicht	0.216 kg
IP Code	IP 65
Schutzklasse	II
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Schlagfestigkeit	0,2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Wattage	50 W
Farbe	grau
BIG WHITE Seite	713

Leuchtmittlempfehlung

1004972	LED QPAR51 , Leuchtmittel GU10 2700K 36°
1005075	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 2700K, grau
1005078	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 3000K, grau
1005273	QPAR51 GU10 , LED Leuchtmittel 6W 2200 2700K CRI90 36°