




KENKUA SPOT

E27, Indoor LED Wandaufbauleuchte, chrom, 3000K

Der KENKUA SPOT WL besticht durch einen gelungenen Mix der Stahl- und Glaselemente und ist, neben der Hauptlichtquelle, mit einer LED Leseleuchte in warmweißer Lichtfarbe ausgestattet. Durch den gewählten Abstrahlwinkel der LED-Leseleuchte wirkt diese nahezu blendfrei und sorgt so für ein angenehmes, auf den Nutzer entspannt wirkendes Licht. Dank des dreh- und schwenkbaren Gelenkstückes kann die LED entsprechend ausgerichtet werden. Der E27 Lampenhalter hinter dem Hauptlampenschirm, sowie der bereits eingebaute LED Konverter, machen den KENKUA SPOT WL fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen und hat Fassungen für Leuchtmittel n: Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

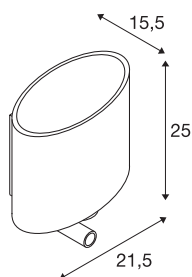

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1002855
Fassung	E27
Anzahl Fassungen	1
Primäre Nennspannung	100-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	700mA
Breite	21.5 cm
Höhe	25 cm
Tiefe	15.5 cm
Nettogewicht	1.601 kg
Bruttogewicht	2.108 kg
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Wattage	40 W
Lumen	200 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	25 °
Farbe	chrom
LXXBXX Daten	L70B50
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
BIG WHITE Seite	220

Lichtquelle

916538

