




COUPA QT14

Indoor LED Wandaufbauleuchte, G35, chrom, satiniertes Glas

Die Wandleuchte COUPA WL besteht durch einen gelungenen Mix der verchromten Stahl- und Glaselemente. Als Erweiterung der COUPA FLEXLED bietet Sie die perfekte Lösung zur anspruchsvollen Einrichtung. Ausgestattet mit einem G9 Sockel ist die Leuchte geeignet für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.

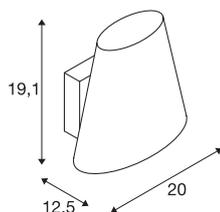

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1002859
Fassung	G9
Leuchtmittel	QT14
Anzahl Fassungen	1
Leuchtmittel inklusive	Nein
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Länge	20 cm
Breite	12.5 cm
Höhe	19.1 cm
Nettogewicht	1.218 kg
Bruttogewicht	2.314 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Wattage	42 W
Farbe	chrom
BIG WHITE Seite	222

Leuchtmittlempfehlung

1005286	QT14 G9 , LED Leuchtmittel weiß 3,7W 3000K CRI90 300°
560302	G9 LED , Leuchtmittel, 2,5W, 2700K, Multidot