




QUADRASS SPOT

Indoor Wandaufbauleuchte mit LED Spot und E27 Fassung, weiß

Die Wandleuchte QUADRASS SPOT besteht durch einen gelungenen Mix der Metall- und Glaselemente und ist, neben der Hauptlichtquelle, mit einer LED-Leseleuchte in warmweißer Lichtfarbe ausgestattet. Durch den gewählten Abstrahlwinkel der LED-Leseleuchte wirkt diese nahezu blendfrei und sorgt so für ein angenehmes, auf den Nutzer entspannt wirkendes Licht. Die E27 Fassung hinter dem Glasschirm, sowie der bereits eingebaute LED Treiber, machen QUADRASS SPOT fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Um das Bild der Anwendung möglichst einheitlich zu gestalten, sind Wandleuchten ohne Leselicht und eine Pendelleuchte verfügbar.

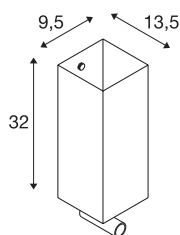

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1003429
Fassung	E27
Anzahl Fassungen	1
Primäre Nennspannung	100-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	700mA
Breite	9.5 cm
Höhe	32 cm
Tiefe	13.5 cm
Nettogewicht	1.435 kg
Bruttogewicht	1.942 kg
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Wattage	2 W
Lumen	200 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	25 °
Farbe	weiß
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C

Lichtquelle

916538



BIG WHITE Seite

212