




QUADRASS

Indoor Wandaufbauleuchte, E27, schwarz

Die Wandleuchte QUADRASS besteht durch einen gelungenen Mix der Metall- und Glaselemente. Die E27 Fassung hinter dem Glasschirm macht QUADRASS fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Um das Bild der Anwendung möglichst einheitlich zu gestalten, sind zusätzlich Wandleuchten mit Leselicht und eine Pendelleuchte verfügbar.

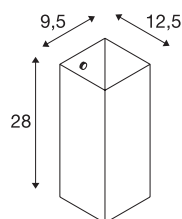

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1003430
Fassung	E27
Anzahl Fassungen	1
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Breite	9.5 cm
Höhe	28 cm
Tiefe	12.5 cm
Nettogewicht	1.335 kg
Bruttogewicht	1.831 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Wattage	40 W
Farbe	schwarz
BIG WHITE Seite	212

Leuchtmittlempfehlung

1005301	A60 E27 , LED Leuchtmittel weiß 9W 2700K CRI90 220°
1005302	A60 E27 , LED Leuchtmittel weiß 13,2W 2700K CRI90 220°
1005304	A60 E27 , LED Leuchtmittel gefrosted 7,5W 2700K CRI90 320°
1005317	A60 E27 tunable smart , LED Leuchtmittel weiß 9W 2700-6500K CRI90 230°