
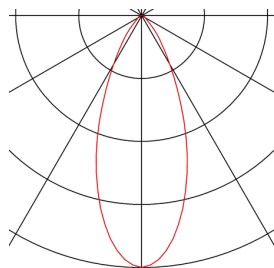


KARPO

Wand- und Deckenleuchte, einflammig, LED, 3000K, rund, weiß, mit Schalter, 7,5W

Die LED Wand- und Deckenleuchte KARPO bei der Rosette und Kopf über ein dreh- und schwenkbares Gelenkstück verbunden sind. Durch die montierte hochleistungs LED mit 7,5W und den Gehäuseschalter ist die Leuchte für viele Anwendungen geeignet unter anderem als Leseleuchte. Der elektrische Anschluss der in mehreren Lichtfarben verfügbaren Leuchte erfolgt durch den verbauten LED Treiber direkt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

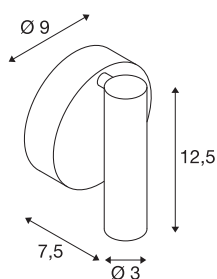

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	152341
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Primäre Nennspannung	100-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	500mA
Breite	9 cm
Höhe	12.5 cm
Tiefe	7.5 cm
Nettogewicht	0.308 kg
Bruttogewicht	0.383 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Wattage	6 W
Lumen	400 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	40 °
Farbe	weiß
CRI	90
LXXBXX Daten	L70B50
maximale Umgebungstemperatur	30 °C
BIG WHITE Seite	225

Lichtquelle

916523

