




GLOO PURE WL

Outdoor Wandaufbauleuchte, E27, anthrazit, IP44

Die Standleuchte GLOO PURE besteht aus einem lackierten Aluminiumrohr welches in einer satinierten Echtlgaskugel endet. Ausgestattet mit einer E27 Fassung können sowohl Energiespar- als auch LED Leuchtmittel verwendet werden. Durch Schutzart IP44 ist Sie für den Außenbereich geeignet. Die GLOO PURE Serie beinhaltet des Weiteren Wand- sowie Standleuchten und ist somit universell einsetzbar. Optional ist ein Erdspieß sowie eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im runden Leuchtschaft verfügbar. Der Anschluss erfolgt jeweils an 230V Netzspannung.

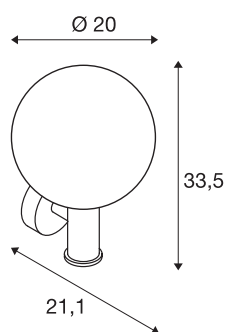

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1002002
Fassung	E27
Anzahl Fassungen	1
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Breite	20 cm
Höhe	33.5 cm
Tiefe	21.1 cm
Nettogewicht	1.312 kg
Bruttogewicht	1.935 kg
IP Code	IP 44
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Schlagfestigkeit	0,2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Wattage	23 W
Farbe	anthrazit
BIG WHITE Seite	658

Leuchtmittlempfehlung

1005289	T38 E27 , LED Leuchtmittel weiß 8W 3000K CRI90 240°
1005290	T38 E27 , LED Leuchtmittel weiß 8W 4000K CRI90 240°