




VILUA S WL

Outdoor Wandaufbauleuchte anthrazit 3000K IP54
100° 405lm

Die mit leistungsstarken, warmweißen LED bestückte Wandleuchte VILUA ist in mehreren Versionen verfügbar. Der elektrische Anschluss der aus Aluminium gefertigten Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Durch die Schutzart IP54 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

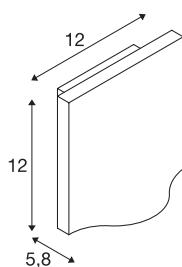

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1002503
Primäre Nennspannung	100-277V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	700mA
Breite	12 cm
Höhe	12 cm
Tiefe	5.8 cm
Nettogewicht	0.568 kg
Bruttogewicht	0.692 kg
IP Code	IP 54
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Schlagfestigkeit	0,2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Wattage	9 W
Lumen	405 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	100 °
Farbe	anthrazit
LXXBXX Daten	L70B50
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	35 °C

Lichtquelle

916530		BIG WHITE Seite	643
--------	---	-----------------	-----