




SPOT 79

Wand- und Deckenleuchte, QPAR51, rund, silbergrau, 230V, max. 50W

Der puristische Hochvoltstrahler SPOT 79 ist aus Aluminium gefertigt und für die Aufnahme von Halogenleuchtmitteln mit GU10 Sockel konzipiert. Erhältlich in den Gehäusefarben schwarz, weiß und silbergrau ist SPOT 79 bereits fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.

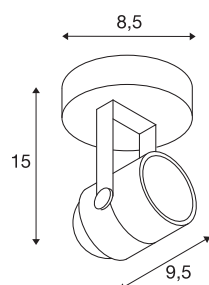

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	132024
Fassung	GU10
Leuchtmittel	QPAR51
Anzahl Fassungen	1
Leuchtmittel inklusive	Nein
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Schwenkbereich	180 °
Horizontaler Drehbereich	350 °
Länge	9.5 cm
Höhe	14 cm
Durchmesser	8.5 cm
Nettogewicht	0.294 kg
Bruttogewicht	0.342 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand
Wattage	50 W
Farbe	grau
BIG WHITE Seite	308

Leuchtmittlempfehlung

1004972	LED QPAR51 , Leuchtmittel GU10 2700K 36°
1005080	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 3000K, schwarz
1005083	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 4000K, schwarz
1005273	QPAR51 GU10 , LED Leuchtmittel 6W 2200 2700K CRI90 36°