




## GLOO PURE 44 Pole

Outdoor Stehleuchte, E27, anthrazit, IP44

Die Standleuchte GLOO PURE besteht aus einem lackierten Aluminiumrohr welches in einer satinierten Echtlaskugel endet. Ausgestattet mit einer E27 Fassung können sowohl Energiespar- als auch LED Leuchtmittel verwendet werden. Durch Schutzart IP44 ist Sie für den Außenbereich geeignet. Die GLOO PURE Serie beinhaltet des Weiteren Wand- sowie Standleuchten und ist somit universell einsetzbar. Optional ist ein Erdspeiß sowie eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im runden Leuchtschaft verfügbar. Der Anschluss erfolgt jeweils an 230V Netzspannung.

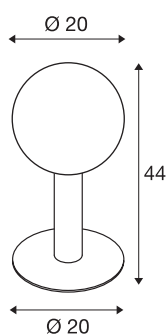

### TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1002000
Fassung	E27
Anzahl Fassungen	1
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Höhe	44 cm
Durchmesser	20 cm
Nettogewicht	1.429 kg
Bruttogewicht	2.331 kg
IP Code	IP 44
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Schlagfestigkeit	0,2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Boden
Wattage	23 W
Farbe	anthrazit
BIG WHITE Seite	545

## Leuchtmittlempfehlung

1005289	T38 E27 , LED Leuchtmittel weiß 8W 3000K CRI90 240°
1005307	T45 E27 , LED Leuchtmittel weiß 13,5W 3000K CRI90 240°

## Zubehör

228730	VERBINDUNGSBOX , 3-polig, IP68
231234	ERDSPIESS , für ROX ACRYL POLE, SQUARE POLE und GLOO PURE Standleuchte, Stahl verzinkt