




1 ~ PARA CONE 14

QPAR51, 1 Phasen System Leuchte, weiß/gold, inkl. 1 Phasen-Adapter

Für eine besonders warme Lichtwirkung ist der konisch geformte Reflektor des 1~ PARA CONE 14 QPAR51 1 Phasen System Leuchte weiß/gold inkl. 1 Phasen-Adapter die erste Wahl. Die Variante in Weiß lässt sich individuell mit einer vielfältigen Farb- und Größenauswahl anderer PARA CONE Lampen zur Leuchtenwolke kombinieren. Installiert wird die 1 Phasen System Leuchte konventionell ans Strahlschiensystem, was sie flexibel positionierbar sowie drehbar und schwenkbar macht. Auch das QPAR51 Leuchtmittel lässt sich dank der GU10 Fassung einfach austauschen. Das Gehäuse aus Stahl besticht nicht zuletzt durch seine robuste Qualität. Erleben Sie Licht mit SLV – seit 40 Jahren Ihr zuverlässiger Partner für Indoor-Leuchten aller Art.

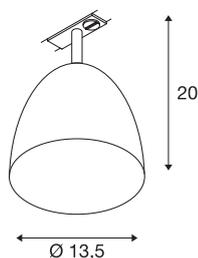

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Art. Nr.: | 1002874 |
| Fassung | GU10 |
| Leuchtmittel | QPAR51 |
| Anzahl Fassungen | 1 |
| Leuchtmittel inklusive | Nein |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Schwenkbereich | 80 ° |
| Horizontaler Drehbereich | 300 ° |
| Höhe | 20 cm |
| Durchmesser | 13.5 cm |
| Nettogewicht | 0.408 kg |
| Bruttogewicht | 0.67 kg |
| IP Code | IP 20 |
| Schutzklasse | II |
| Montagedetails | Schiene Decke, Schiene Wand |
| Wattage | 25 W |
| Farbe | weiß |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| BIG WHITE Seite | 474 |

Leuchtmittlempfehlung

| | |
|---------|--|
| 1003101 | LED Leuchtmittel , T32, GU10, 2600K, dimmbar |
| 1004972 | LED QPAR51 , Leuchtmittel GU10 2700K 36° |
| 1005076 | LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 2700K, weiß |
| 1005079 | LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 3000K, weiß |