




## ASTINA QPAR51

### Indoor Deckenaufbauleuchte weiß

Die ASTINA Hochvolt Deckenleuchte wurde aus Aluminium gefertigt und ist sowohl für den Einsatz von GU10 Halogenen, als auch für Retrofit LED Leuchtmittel geeignet. Das Leuchtgehäuse verfügt über eine Glasabdeckung, welche eine farbliche Abgrenzung durch indirekte Beleuchtung erzielt. ASTINA CL wird fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert.

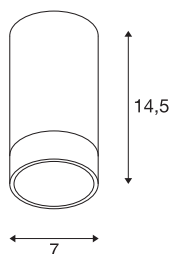

### TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1002934
Fassung	GU10
Leuchtmittel	QPAR51
Anzahl Fassungen	1
Leuchtmittel inklusive	Nein
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Höhe	14.5 cm
Durchmesser	7 cm
Nettogewicht	0.418 kg
Bruttogewicht	0.514 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Wattage	10 W
Farbe	weiß
BIG WHITE Seite	287

## Leuchtmittlempfehlung

1004972	LED QPAR51 , Leuchtmittel GU10 2700K 36°
1005075	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 2700K, grau
1005079	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 3000K, weiß
1005082	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 4000K, weiß