


## FENDA Tischleuchtenfuß I E27

### Indoor Tischleuchte weiß ohne Schirm

Der in weiß gehaltene FENDA Tischleuchtenfuß aus dem FENDA Mix & Match System ermöglicht eine einfachen Kombination mit FENDA Leuchtschirmen, passend zum Ambiente oder mit farbigen Akzenten in aktuellen Trendfarben. Durch den verbauten E27 Sockel ist die Leuchte für LED- und Energiesparleuchtmittel geeignet. Der FENDA Leuchtenfuß wird mit einer Zuleitung samt Netzstecker und integriertem Schalter geliefert. Das Produkt ist fertig für den direkten Anschluss an 230V.

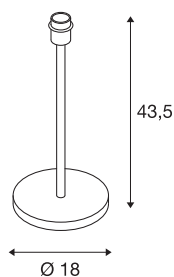

### TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1003030
Fassung	E27
Anzahl Fassungen	1
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Höhe	43.5 cm
Durchmesser	18 cm
Nettogewicht	2.074 kg
Bruttogewicht	2.703 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	II
Schlagfestigkeitsklasse	IK03
Schlagfestigkeit	0,35 Joule
Montage	Mobil
Wattage	60 W
Farbe	weiß
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
BIG WHITE Seite	104

## Leuchtmittlempfehlung

1005302	A60 E27 , LED Leuchtmittel weiß 13,2W 2700K CRI90 220°
1005303	A60 E27 , LED Leuchtmittel transparent 7,5W 2700K CRI90 320°
1005304	A60 E27 , LED Leuchtmittel gefrosted 7,5W 2700K CRI90 320°
1005318	A60 E27 RGBW smart , LED Leuchtmittel weiß / milchig 9W CRI90 230°