




## FENDA BOW BASIS E27

### Indoor Stehleuchte weiß

Mit der FENDA BOW BASIS erlebt die kultige Bogen-Standleuchtenform ihre Neuaufgabe im frischen Design. Durch den in einer massiven Bodenplatte verankerten, chrom farbenden Bogenarm überspannt die Leuchte einen Meter Distanz von Basis bis Schirm. Der Sockel ermöglicht die Kombination mit diversen Schirmen aus der FENDA Serie. Um eine optimale Ausleuchtung zu gewährleisten ist der Bogenarm selbst um 180° drehbar. Bestückt mit einer E27 Fassung ist die FENDA BOW BASIS für die Aufnahme von LED und Energiesparleuchtmitteln geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt über den Euroflachstecker direkt an 230V Netzspannung. Darüber hinaus verfügt sie über einen, in der Zuleitung verbauten, Fußschalter.

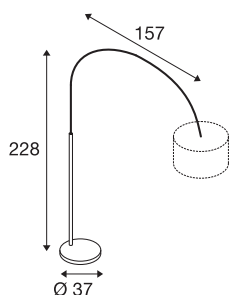

### TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1003028
Fassung	E27
Anzahl Fassungen	1
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Horizontaler Drehbereich	180 °
Länge	157 cm
Breite	37 cm
Höhe	228 cm
Nettogewicht	23.331 kg
Bruttogewicht	26.327 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	II
Schlagfestigkeitsklasse	IK03
Schlagfestigkeit	0,35 Joule
Montage	Mobil
Wattage	25 W
Farbe	weiß
BIG WHITE Seite	106

## Leuchtmittlempfehlung

1005302	A60 E27 , LED Leuchtmittel weiß 13,2W 2700K CRI90 220°
1005303	A60 E27 , LED Leuchtmittel transparent 7,5W 2700K CRI90 320°
1005317	A60 E27 tunable smart , LED Leuchtmittel weiß 9W 2700-6500K CRI90 230°
1005318	A60 E27 RGBW smart , LED Leuchtmittel weiß / milchig 9W CRI90 230°