




FENDA

Tischleuchte, Leuchtenfuß, A60, schwarz, ohne Schirm, max. 60W

Der in schwarz gehaltene FENDA Tischleuchtenfuß aus dem FENDA Mix & Match System ermöglicht eine einfache Kombination mit FENDA Leuchtschirmen, passend zum Ambiente oder mit farbigen Akzenten in aktuellen Trendfarben. Durch den verbauten E27 Sockel ist die Leuchte für LED- und Energiesparleuchtmittel geeignet. Der FENDA Leuchtenfuß wird mit einer Zuleitung samt Netzstecker und integriertem Schalter geliefert. Das Produkt ist fertig für den direkten Anschluss an 230V.

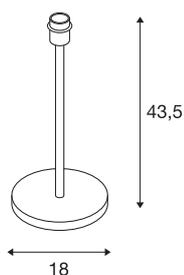

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Art. Nr.: | 155780 |
| Fassung | E27 |
| Anzahl Fassungen | 1 |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Höhe | 43.5 cm |
| Durchmesser | 18 cm |
| Nettogewicht | 1.988 kg |
| Bruttogewicht | 2.636 kg |
| IP Code | IP 20 |
| Schutzklasse | II |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK03 |
| Schlagfestigkeit | 0,35 Joule |
| Montage | Mobil |
| Wattage | 60 W |
| Farbe | schwarz |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| BIG WHITE Seite | 104 |

Leuchtmittlempfehlung

| | |
|---------|---|
| 1005302 | A60 E27 , LED Leuchtmittel weiß 13,2W 2700K CRI90 220° |
| 1005304 | A60 E27 , LED Leuchtmittel gefrosted 7,5W 2700K CRI90 320° |