




## ROX CEILING OUT

**QPAR11, Outdoor Deckenleuchte, alu gebürstet, max. 50W, IP44**

Die puristische Deckenleuchte der ROX Serie besteht aus gebürstetem Aluminium und Glas welches das Leuchtmittel abdeckt. Durch die Schutzart IP44 ist sie für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung. Die ROX Serie beinhaltet des Weiteren Wand-, sowie Standleuchten mit unterschiedlichen Fassungen und ist somit universell einsetzbar.

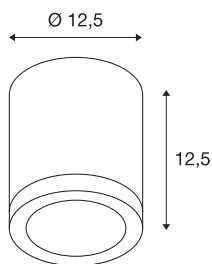

## TECHNISCHE DATEN

<b>Art. Nr.:</b>	1000332
<b>Fassung</b>	GU10
<b>Leuchtmittel</b>	QPAR111
<b>Anzahl Fassungen</b>	1
<b>Leuchtmittel inklusive</b>	Nein
<b>Primäre Nennspannung</b>	220-240V ~50/60Hz mA/V
<b>Höhe</b>	12.5 cm
<b>Durchmesser</b>	12.5 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.849 kg
<b>Bruttogewicht</b>	0.967 kg
<b>IP Code</b>	IP 44
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Montage</b>	Aufbau
<b>Montagedetails</b>	Decke
<b>Wattage</b>	50 W
<b>Farbe</b>	aluminium
<b>BIG WHITE Seite</b>	679

## Leuchtmittlempfehlung

1005274	QPAR111 GU10 , LED Leuchtmittel transparent 8W 2700K CRI90 38°
1005282	QPAR111 GU10 , LED Leuchtmittel silber 12,5W 4000K CRI90 30°
1005291	QPAR111 GU10 , LED Leuchtmittel silber 7W 2700K CRI90 25°
1005292	QPAR111 GU10 , LED Leuchtmittel silber 7W 3000K CRI90 25°