




## MOLAT

Outdoor Deckenleuchte, E27, anthrazit, max. 60W, IP44

Die mit einer E27 Fassung ausgestatteten Deckenleuchte MOLAT besteht aus lackiertem Aluminium und einem Glas, welches die verbaute Fassung abdeckt. Der montierte Leuchtenkopf ist starr nach unten gerichtet. Durch die Schutzart IP44 ist sie für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der in anthrazit verfügbaren Leuchten erfolgt an 230V Netzspannung.

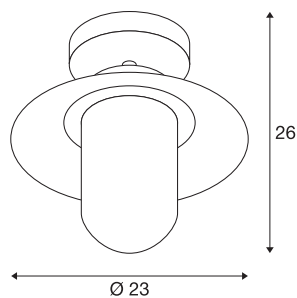

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1000823
Fassung	E27
Anzahl Fassungen	1
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Durchmesser	23 cm
Tiefe	26 cm
Nettogewicht	1.004 kg
Bruttogewicht	1.505 kg
IP Code	IP 44
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Schlagfestigkeit	0,2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Wattage	60 W
Farbe	anthrazit
BIG WHITE Seite	677

## Leuchtmittlempfehlung

1005303	A60 E27 , LED Leuchtmittel transparent 7,5W 2700K CRI90 320°
---------	---