




DIO FLEX PLATE

WL, LED Indoor Displayleuchte, weiß, 4000K

Hochvolt-Displayleuchte für Wandmontage der DIO FLEX PLATE Serie bei der Rosette und Kopf über einen Flexarm verbunden sind. Durch den montierten Schalter ist die individuell ausrichtbare Leuchte für viele Anwendungen geeignet. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Als Alternative ist eine LED Version verfügbar.

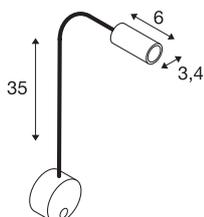

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1002119
Primäre Nennspannung	100-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	350mA
Länge	49.8 cm
Durchmesser	9 cm
Nettogewicht	0.504 kg
Bruttogewicht	0.58 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Wattage	1.9 W
Lumen	100 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	45 °
Farbe	weiß
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
BIG WHITE Seite	228

Lichtquelle

916340

