




ADEGAN MANILA SL Stehleuchte

PE Rattan anthrazit + SST 304 + Granit G654, E27, max. 15W

Mit der ADEGAN MANILA Stehleuchte bieten wir Ihnen eine elegante, ortsveränderliche Außenleuchte in Anlehnung an beliebte Rattan-Materialien. Hergestellt aus Granit, Edelstahl und PE-Elementen verfügt die Leuchte über die Schutzart IP44. Das gewünschte Leuchtmittel wird dazu durch ein Gehäuse geschützt. Mit Netzanschlussleitung und IP-Konturenstecker versehen wird die ADEGAN MANILA Stehleuchte für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert.

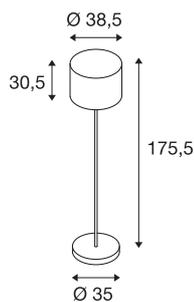

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1002494
Fassung	E27
Anzahl Fassungen	1
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Höhe	175.5 cm
Durchmesser	38.5 cm
Nettogewicht	16.075 kg
Bruttogewicht	18.162 kg
IP Code	IP 44
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeitsklasse	IK04
Schlagfestigkeit	0,5 Joule
Montage	Mobil
Wattage	15 W
Farbe	edelstahl
BIG WHITE Seite	554

Leuchtmittlempfehlung

1005289	T38 E27 , LED Leuchtmittel weiß 8W 3000K CRI90 240°
1005307	T45 E27 , LED Leuchtmittel weiß 13,5W 3000K CRI90 240°