

# PHILIPS

WelcomeHive Pro Power - **531025**

WelcomeHive Pro Memory - **531026**

WelcomeHive Pro Distributor - **531027**

WelcomeHive Pro Outdoor 4 - **531028**

WelcomeHive Pro Outdoor 8 - **531029**

WelcomeHive Pro Monitor - **531032**

## WelcomeHive Pro


Die Komplettlösung für Mehrfamilienhäuser




Die mit RFID-Technik arbeitende Zugangskontrolllösung **WelcomeHive Pro** von Philips bietet einen vereinfachten und sicheren Zugang zu Ihren Gebäuden. Die Öffnungssteuerung sowie die Nachtsichtfunktion ermöglichen es, Tag und Nacht alle Ihre Zugänge zu kontrollieren und Ihre Besucher bequem zu empfangen. Dank der Zuverlässigkeit und des Designs der Produkte bietet Philips Anwendern und Installateuren Sicherheit und sorgt für höchste Zufriedenheit.

# Installationsschemata

## 4 Wohnungen

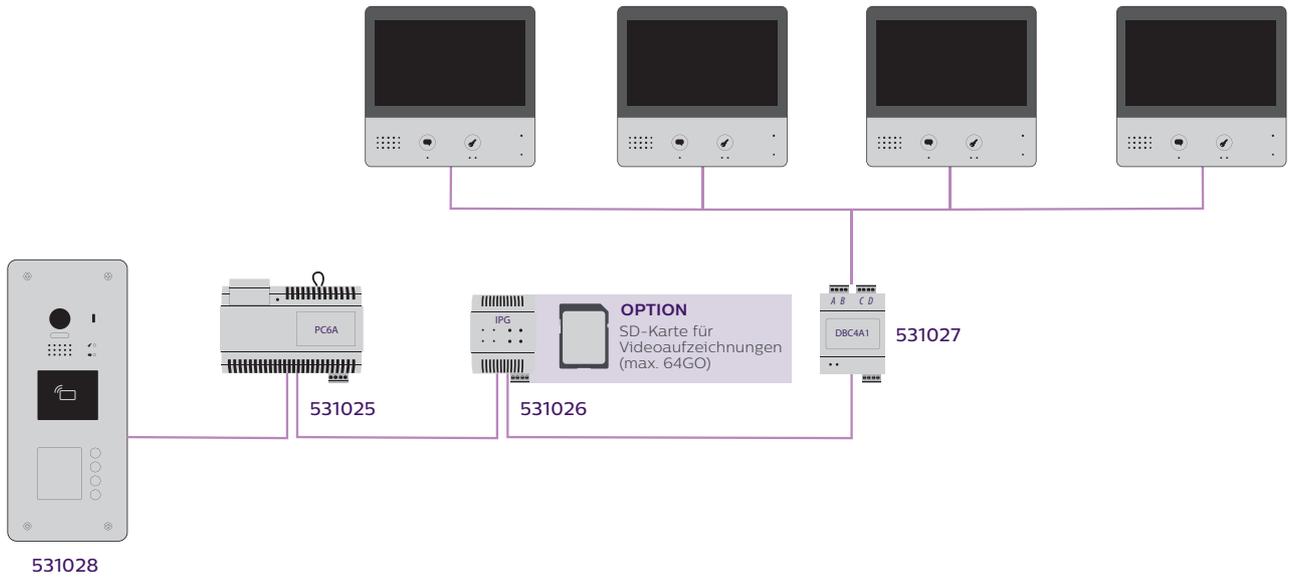

## 8 Wohnungen

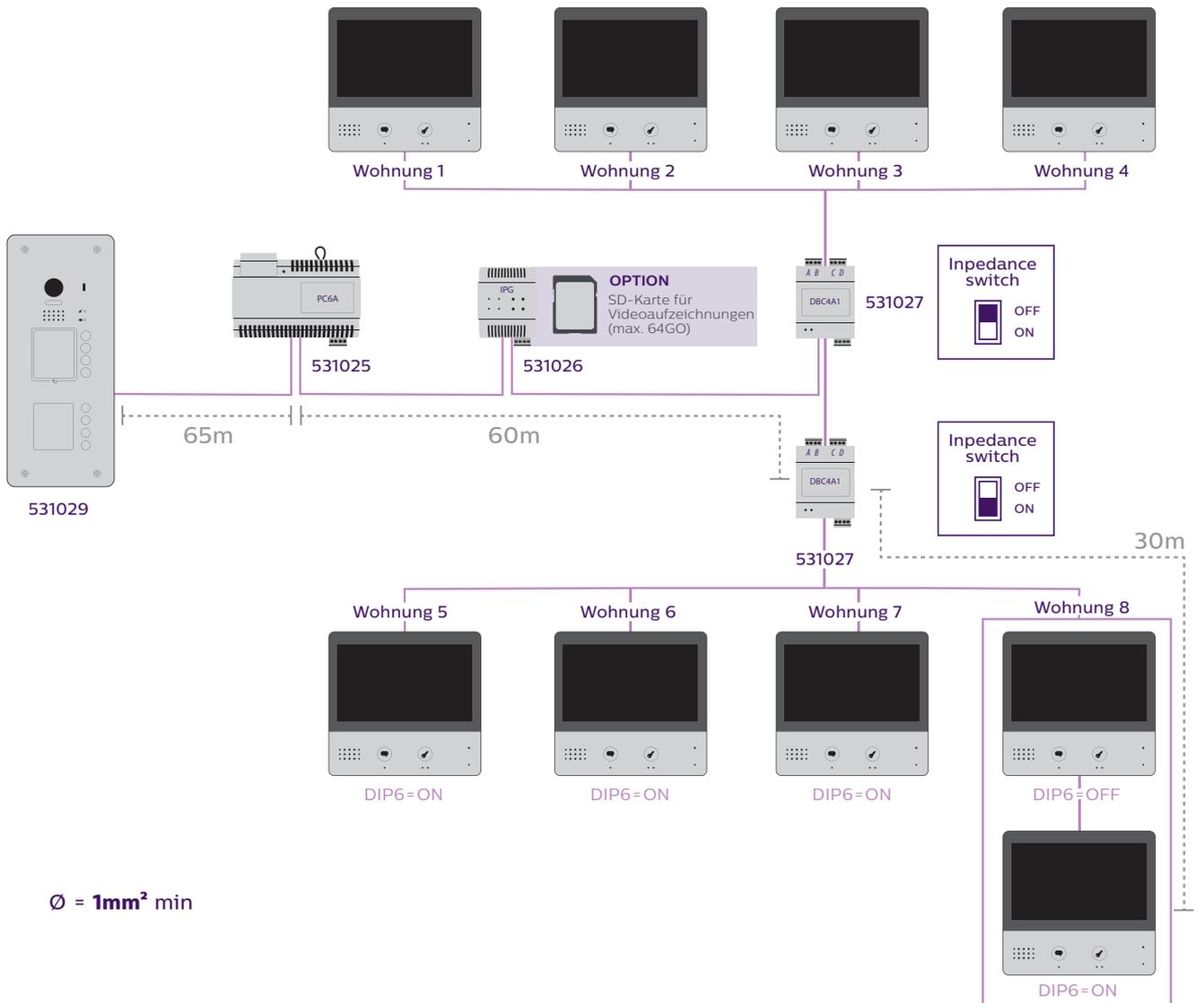

# Technische Merkmale



## WelcomeHive Pro Memory

531026

### Technische Daten

- Stromversorgung: 2-Draht-Bus (26V)
- Stromverbrauch: Stand-by 109mA, max. 131mA
- Audiocodec: G.711 (64kBit/s)
- Videocodec: H.264/AVC (VGA/ QVGA)
- Speicher ohne SD-Karte: 280 Fotos
- SD-Karte: FAT32 – max. 64GO
- Betriebstemperatur: 0 ~ +40°C
- Abmessungen: 72x90x60 (mm)



## WelcomeHive Pro Outdoor 4

531028

### Technische Daten

- 2-Draht - keine Polung
- Sensor: C-MOS 520TVL
- Kamera: 105°
- IP45
- RFID (125kHz)
- Türöffnerbetätigung: 12V - 250mA (ohne externe Stromversorgung) oder Trockenkontakt
- Dauer der Türöffnerbetätigung: 1-99s
- Betriebstemperatur: -20°C ~ +50°C
- Stand-by-Verbrauch: 24V - 1,2W
- Stromverbrauch im On-Mode- bzw. Betriebsmodus: 24V - 4,8W
- Abmessungen: 328(H) x 136(B) x 42(T) mm



## WelcomeHive Pro Outdoor 8

531029

### Technische Daten

- 2-Draht - keine Polung
- Sensor: C-MOS 520TVL
- Kamera: 105°
- IP45
- RFID (125kHz)
- Türöffnerbetätigung: 12V - 250mA (ohne externe Stromversorgung) oder Trockenkontakt
- Dauer der Türöffnerbetätigung: 1-99s
- Betriebstemperatur: -20°C ~ +50°C
- Stand-by-Verbrauch: 24V - 1,2W
- Stromverbrauch im On-Mode- bzw. Betriebsmodus: 24V - 4,8W
- Abmessungen: 328(H) x 136(B) x 42(T) mm



## WelcomeHive Pro Monitor

531032

### Technische Daten

- 2-Draht
- Monitor 7"
- Auflösung 800 x 480
- Verbrauchter Strom: 460mA
- Verbrauchte Leistung: 11,1W
- 6 Klingeltöne (85dB)
- Abmessungen: 142(H) x 210(B) x 15(T)



WelcomeHive Pro Power



3345115310253

WelcomeHive Pro Memory



3345115310260

WelcomeHive Pro Distributor



3345115310277

WelcomeHive Pro Outdoor4



3345115310284

WelcomeHive Pro Outdoor8



3345115310291

WelcomeHive Pro Monitor



3345115310321