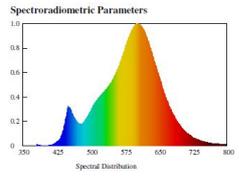


DATENBLATT MÜLLER-LICHT International GmbH

Artikelnummer	404062
Barcode Box,Bli	4018412679826
Bezeichnung	tint Deckenleuchte Kea white+color, 42 cm
ERP_Status	6
Hersteller	Müller-Licht
Warengruppe	LED-Wand- und Deckenleuchten
Batteriedetails	
Anzahl	2
Typ	AAA
Typengruppe	Primär
Elektrische Daten	
Bereitschaftsleistung Gesamt	0,50
Dimmbarkeit	nein
ERP Anwendungsbereich	Lichtquelle im umgebenen Produkt - kein Label
Elektrischer Leistungsfaktor	0,46
Energieeffizienzklasse enthaltenes Produkt	Lichtquelle mit EEK: F
Frequenz Nominalwert [Hz]	50
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	22
Lebensdauer Nominalwert [h]	15000
Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand (2021-)	0,50
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W]	25,96
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	22,00
Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand (2021-) [W]	0,50
Nom. Stromstärke [mA]	208
Spannung Nominalwert [V]	220-240
Stromart	AC
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,70
Innerbox	
Barcode 1	4018412679833
Stück	2
Leuchtendaten	
Enthält verbaute LED	ja
IP-Schutzart	20
Schutzklasse	II
Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	6
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [Ra\geq]	80
Flimmerfaktor	1,00
Halbwertswinkel [°]	120
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	109
Lichtfarbe	tint white+color (1800-6500K+RGB)

Lichtstrom Maximalwert [lm]	2400
Spezialartikel	nein
Stroboskopeffekt	0,4
Produktdaten	
Beleuchtungstechnologie (VO 2019/2015)	LED
Breite [mm]	420
CE	ja
Farblich abstimmbare Lichtquelle	ja
Feuchteempfindlich	ja
Gewicht [g]	750,00
Höhe [mm]	86
Inverkehrbringer	Müller-Licht
LED-Anzahl	90
Länge [mm]	420
Marke	Müller-Licht
Vernetzte Lichtquelle	ja
Transportkarton	
Barcode 1	4018412679840
Stück	4
Umwelteigenschaften	
WEEE-Produkt	 ElektroG 
Zusatz	
Abmessung [mm]	420x86
Lichtbündelungsart	NDLS
Lichtstromhochleistungsquelle	nein
Manual	404062_404063_Deckenleuchte_Kea_tint_BDA_003_oB.pdf
Modellgruppe	Wand- und Deckenleuchten
Spektrumbild	
Stromversorgung	MLS