

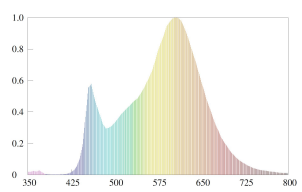


DATENBLATT MÜLLER-LICHT International GmbH

Artikelnummer	404054
Barcode Box,Bli	4018412679482
Bezeichnung	tint und Magenta SmartHome Starterset S1
EPREL-Referenznummer	900024
EPREL-Uploadstatus	Veröffentlicht
Hersteller	Müller-Licht
Warengruppe	LED-SMD/COB Birnenform
Batteriedetails	
Typ	C
Typengruppe	Primär
Elektrische Daten	
Ausfallrate 1000h [%]	5,00
Ausfallrate allg. [%]	5,00
Dimmbarkeit	nein
ERP Anwendungsbereich	Lichtquelle im umgebenen Produkt - kein Label
Elektrischer Leistungsfaktor	0,50
Energieeffizienzklasse enthaltenes Produkt	Lichtquelle mit EEK: F
Frequenz Nominalwert [Hz]	50/60
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	9
Lebensdauer Nominalwert [h]	25000
Lebensdauerfaktor 6000	0,90
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W]	8,87
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	9,00
Nom. Stromstärke [mA]	55
Spannung Nominalwert [V]	220-240
Stromart	AC
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88
Zündzeit [s]	0,5
Lichttechnische Daten	
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [s]	1,00
Farbkonsistenz initial	6
Farbtemperatur [K]	2700
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [Ra≥]	80
Flimmerfaktor	10,00
Halbwertswinkel [°]	240
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	90
Lichtfarbe	warmwhite
Produktdaten	
Austausch stromlos	nein
Beleuchtungstechnologie (VO 2019/2015)	LED
Belüftung erforderlich	ja
Breite [mm]	60

Brennlage	u360
Coolbeam	nein
Feuchteempfindlich	ja
Freibrennbetrieb	ja
Gewicht [g]	1100,00
Höhe [mm]	120
Inverkehrbringer	Müller-Licht
LED-Anzahl	9
Länge [mm]	60
Marke	Müller-Licht
Maximale Umgebungstemperatur [°C]	24
Modell (Technisch)	LED-A60
Nicht in Reflektoren	ja
Sockel	E27
Sockelmaterial	E27 weiss
UVSchutz	nein
Wendel/LED	2835SMD
stossfest	nein
Transportkarton	
Barcode 1	4018412679482
Stück	1
Umwelteigenschaften	
WEEE-Produkt	 ElektroG 
Zusatz	
Abmessung [mm]	60x120
Lichtbündelungsart	NDLS
Lichtstromhochleistungsquelle	nein
Manual	KE_tint_Leuchtmittel_deutsch.pdf
Modellgruppe	SMD/COB Birnenform
Spektrumbild	
Stromversorgung	MLS