

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Artikel-Nr.: MT68035

LED Außenstrahler mit Stativ

MEGATRON ispot® M LED Außenstrahler 18W/840

EAN-Code: 4020856680351



### Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?	Ja
Leuchtmittel austauschbar?	Nein
Betriebstemperaturbereich	-25 bis +45° C
Bemessungslebensdauer	25.000 h
Drehbar	Ja (Im Stativ)
Schwenkbar	Ja
Anschlussart	L/N/PE
Material	Aluminium/Glas

### Produktabmessungen

#### Leuchte

Tiefe	43 mm
Breite	97 mm
Höhe	84 mm
Gewicht	674 g

#### Stativ

Breite	800 mm
Höhe	1830 mm

### Elektrische Kenndaten

Spannung	220-240 V
Betriebsfrequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme	18,0 W
Bemessungsleistungsaufnahme	18,0 W
Elektrischer Leistungsfaktor	$\lambda > 0,5$
Dimmbar?	Nein
Indikation Lampentyp	integrierte SMD-LED

### Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	840
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabe	Ra 80
Nennlichtstrom	2600 lm
Bemessungsnutzlichtstrom	2600 lm
Nomineller Halbwertswinkel	110°
Bemessungshalbwertswinkel	110°
Farbkonsistenz SDCM	< 6

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!  
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

Stand: 17. März 2021 12:00


[www.megatron-licht.eu](http://www.megatron-licht.eu)

© März 2014  
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH  
Alle Rechte vorbehalten.

Seite | 1 von 2

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

### Lichtstärkeverteilung

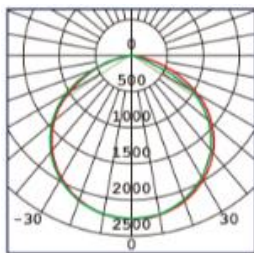

### Abmessungsskizze



### Hinweise und Empfehlungen

#### **Zubehör**

Mit integrierter LED

Inklusive 2,5m H05RN-F 3G1.0mm<sup>2</sup> Kabel und Stecker

#### **Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte**

<http://www.megatron-licht.eu>

#### **Schutzart**

IP65

#### **Schutzklasse**

Klasse 1