



Einhell

PROFESSIONAL



Akku-Winkelschleifer

AXXIO 18/125 Q

Art.-Nr.: 4431151

Ident.-Nr.: 21054

EAN-Code: 4006825650525

Der Einhell Akku-Winkelschleifer AXXIO 18/125 Q ist Mitglied der Power X-Change-Familie. Der Einhell PurePOWER Brushless Motor sorgt für mehr Kraft und längere Laufzeit. Nach Online-Registrierung gelten 10 Jahre Garantie auf den Motor. Er liefert die gleiche Leistung wie ein entsprechendes kabelgebundenes Gerät mit 700 W. Softstart, Wiederanlauf- und Überlastschutz dienen der Sicherheit. Die Entkoppelung von Motor & Getriebe und der flexibel montierbare Zusatzhandgriff sorgen für angenehmes Arbeiten. Die Quick-Fix Nut ersetzt den Stirnlochlüssel, der Wechsel erfolgt werkzeuglos. Der Scheibenschutz hat eine Schnellverstellung, das Aluminium-Getriebegehäuse ist robust. Die Lieferung erfolgt ohne Akku, Ladegerät und Trennscheibe.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18V Batterie notwendig
- Bürstenloser Motor – mehr Power und längere Laufzeit
- PurePOWER Brushless – 10 Jahre Motor-Garantie nach Registrierung
- Quick Fix Nut für einen schnellen, werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Staubsichere Konstruktion für hohe Lebensdauer
- Abnehmbare Staubschutzgitter zur einfachen Reinigung
- Softstart und Wiederanlaufschutz für erhöhte Anwendersicherheit
- Überlastschutz für Langlebigkeit
- Hohe Laufruhe durch Entkoppelung von Motor und Getriebe
- Scheibenschutz mit Schnellverstellung für flexibles Arbeiten
- Robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- Schlanke Bauform mit ergonomischen Softgrip
- Zusatzhandgriff flexibel in 2 Positionen montierbar
- Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2,5 Ah Akku und größer
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)
- Lieferung ohne Trennscheibe




Technische Daten


- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - Scheibendurchmesser | 125 mm |
| - Leerlaufdrehzahl max. | 8500 min ⁻¹ |
| - Max. Schnitttiefe | 33 mm |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 1.58 |
| - Bruttogewicht (kg) | 2.35 |
| - Maße Einzelverpackung | 144 x 122 x 352 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 9.94 kg |
| - Maße Exportkarton | 488 x 365 x 169 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 3480 7460 8640 |

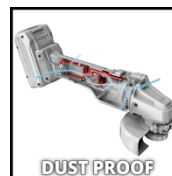

Als Sonderzubehör erhältlich

 

DIA-Trennschleif dünn 125x1,4
Winkelschleifer-Zubehör
Art.-Nr.: 49724550
EAN-Code: 4009317245506
Einhell Accessory



10 Trennschei. dünn 125x1,0
Winkelschleifer-Zubehör
Art.-Nr.: 49711945
EAN-Code: 4009317119456
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
B1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory




Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



 E-Case M
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540021
EAN-Code: 400682567721
Einhell Accessory



2 Schleifmop 125 K 40/80
Winkelschleifer-Zubehör
Art.-Nr.: 49795705
EAN-Code: 4009317957058
Einhell Accessory



M14 Schnellspannmutter
Winkelschleifer-Zubehör
Art.-Nr.: 49717705
EAN-Code: 4009317177050
Einhell Accessory



PXC 18V 3,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change
Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



E-Case L with wheels
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540014
EAN-Code: 4006825660562
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Schneiden¹
(Stück)

Ein Akku Für alle Fälle

1.5 Ah	27
2.0 Ah	36
2.5 Ah	45
3.0 Ah	54
4.0 Ah	72
5.2 Ah	94
6.0 Ah	108
8.0 Ah	144

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2.5 Ah verwenden

Testaufbau:

1) Metall - Rundstahl Ø 12 mm - Max. elektronische Geschwindigkeit