



# Einhell

# EXPERT

Kompressor

**TE-AC 135/24 Silent Plus**

**Art.-Nr.: 4020610**

Ident.-Nr.: 21023

EAN-Code: 4006825640892

Der Kompressor TE-AC 135/24 Silent Plus zeichnet sich durch eine geringe Geräuschentwicklung von 57dB (LpA-Wert) aus – ein Flüsterkompressor, deutlich leiser als übliche Geräte mit gleicher Leistung. Er verfügt über eine öl- und servicefreie Pumpe mit geringem Wartungsaufwand, einen Entwässerungshahn, ein Sicherheitsventil, Manometer und Schnellkupplung für den geregelten Arbeitsdruck sowie einen Druckminderer für Anwendungen bis 8 bar. Der 24 l-Tank bietet ausreichend Luftreserven. Einhell bietet 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Kessels. Mit wenigen Handgriffen lässt er sich transportieren, vibrationsdämpfende Standfüße sorgen für sicheren Stand und die stehende Bauweise für eine platzsparende Aufbewahrung.



## Ausstattung

- Flüsterkompressor mit geringer Geräuschentwicklung von 57dB (LpA)
- Deutlich leiser als übliche Kompressoren mit gleicher Leistung
- Ölfreie, servicefreie Pumpe für einen geringen Wartungsaufwand
- Der 24l-Tank bietet ausreichend Luftreserven
- Stehende Bauweise für ein platzsparendes Aufbewahren
- Mit Handgriff für einen einfachen Transport
- Viele Anwendungen bis 8 bar regulierbar mittels Druckminderer
- Manometer und Schnellkupplung für geregelten Arbeitsdruck
- Großes Manometer für unregelmäßigen Kesseldruck
- Vibrationsdämpfende Standfüße sorgen für einen sicheren Stand
- 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Kessels
- Ein Sicherheitsventil sorgt für Anwendersicherheit
- Ein Entwässerungshahn ermöglicht die komfortable Wartung



## Technische Daten

- Netzanschluss	220-240 V   50 Hz
- Max. Motorleistung	(1 PS)
- Max. Motorleistung (S3   S3%)	750 W (1 PS)   50 %
- Motordrehzahl	1450 min <sup>-1</sup>
- Pumpendrehzahl	1450 min <sup>-1</sup>
- Ansaugleistung	135 L/min
- Abgabeleistung bei 0 bar	105 L/min
- Abgabeleistung bei 4 bar	73 L/min
- Abgabeleistung bei 7 bar	55 L/min
- Max. Betriebsdruck	8 bar
- Kesselinhalt	24 L
- Zylinderzahl	2 STK
- Schalldruckpegel LpA	57 dB (A)
- Schalleistungspegel LwA	78 dB (A)

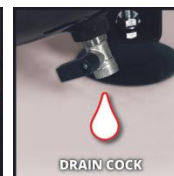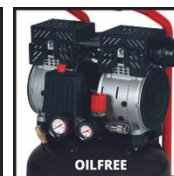

## Logistische Daten

- Produktgewicht	22.15 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	24.25 kg
- Maße Einzelverpackung	334 x 319 x 712 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	24.15 kg
- Maße Exportkarton	355 x 325 x 720 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	336   693   805

## Als Sonderzubehör erhältlich



Ausblaspistole, kurz m. Steckn  
Kompressoren-Zubehör  
Art.-Nr.: 4133100  
EAN-Code: 4006825411065  
Einhell Accessory



Ausblaspistole, lang m. Steckn  
Kompressoren-Zubehör  
Art.-Nr.: 4133102  
EAN-Code: 4006825417067  
Einhell Accessory



Reifenfüllmesser Profi  
Kompressoren-Zubehör  
Art.-Nr.: 4133110  
EAN-Code: 4006825574173  
Einhell Accessory



Reifenfüllmesser digital  
Kompressoren-Zubehör  
Art.-Nr.: 4133115  
EAN-Code: 4006825625738  
Einhell Accessory



TC-PN 50  
Druckluft-Tacker (Pneumatic)  
Art.-Nr.: 4137790  
EAN-Code: 4006825641387  
Einhell Classic



Ausblaspistolen-Set  
Kompressoren-Zubehör  
Art.-Nr.: 4132759  
EAN-Code: 4006825649819  
Einhell Accessory



Ausblaspistole mit 4 Düsen  
Kompressoren-Zubehör  
Art.-Nr.: 4132762  
EAN-Code: 4006825659948  
Einhell Accessory



Ausblaspistole mit 500 mm Düse  
Kompressoren-Zubehör  
Art.-Nr.: 4132763  
EAN-Code: 4006825660531  
Einhell Accessory



Reifenfüllmesser  
Kompressoren-Zubehör  
Art.-Nr.: 4137000  
EAN-Code: 4006825411164  
Einhell Accessory



Druckluftset 3-tlg  
Kompressoren-Zubehör  
Art.-Nr.: 4132741  
EAN-Code: 4006825417050  
Einhell Accessory