



Einhell

CLASSIC

Kapp-Gehrungssäge

TC-MS 216

Art.-Nr.: 4300370

Ident.-Nr.: 21022

EAN-Code: 4006825635683

Die Einhell Kapp-Gehrungssäge TC-MS 216 ist bestens gerüstet für Werkarbeiten mit Holz. Das hochwertige Hartmetall-Sägeblatt arbeitet sich präzise durch die Werkstücke und liefert ein perfektes Schnittbild. Der Arbeitstisch ist aus leichtem und stabilem Alu-Druckguss und gut ablesbare Winkelskalen erleichtern Schräg- und Gehrungsschnitte. Für die gebräuchlichsten Winkel sind am Drehtisch Einrastpositionen vorhanden. Der Sägekopf ist für Gehrungsschnitte bis zu 45° nach links neigbar. Einfach geht der Sägeblattwechsel vonstatten dank des sogenannten Spindle-Locks. Links und rechts sind Auflagen für lange Werkstücke vorhanden und mit der Spannvorrichtung werden die Werkstücke fixiert. Der Staubfangrichter dient zur besseren Sägemehlabbfuhr.


Ausstattung

- Hochwertiges Hartmetall-Sägeblatt für ein perfektes Schnittbild
- Der Arbeitstisch ist aus leichtem und stabilem Alu-Druckguss
- Drehtisch mit Einrastpositionen in den gebräuchlichsten Winkeln
- Der Sägekopf ist bis 45° nach links neigbar für Gehrungsschnitte
- Jeweils links und rechts mit Auflagen für lange Werkstücke
- Inklusive einer Spannvorrichtung zur Fixierung der Werkstückes
- Durch den Spindle-Lock wird der Sägeblattwechsel erleichtert
- Gut ablesbare Winkelskalen für Schräg- und Gehrungsschnitte
- Staubfangrichter hinterm Sägeblatt zur besseren Sägemehlabbfuhr




Technische Daten

- Netzanschluss	220-240 V 50 Hz
- Leistung	1400 W
- Anzahl Sägezähne	48 STK
- Max. Leistung (S6 S6%)	1600 W 25 %
- Leerlaufdrehzahl	5000 min ⁻¹
- Sägeblatt	Ø216 x Ø30 mm
- Schwenkbereich (Sägetisch)	-47° - +47°
- Schwenkbereich (Sägekopf)	-45° - +0°
- Schnittleistung 90° x 90°	120 x 60 mm
- Schnittleistung 90° x 45°	80 x 60 mm
- Schnittleistung 45° x 90°	120 x 45 mm
- Schnittleistung 45° x 45°	80 x 45 mm

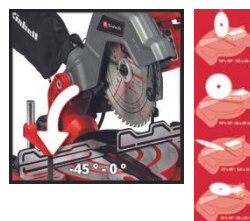

Logistische Daten

- Produktgewicht	8.27 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	9.77 kg
- Maße Einzelverpackung	530 x 365 x 330 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	9.8 kg
- Maße Exportkarton	530 x 365 x 330 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	433 908 1114

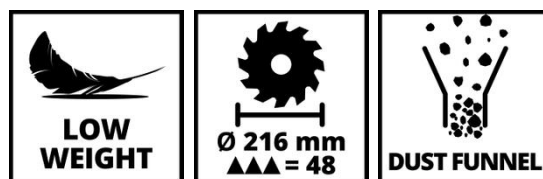

Als Sonderzubehör erhältlich



E-Stand
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4310620
EAN-Code: 4006825584974
Einhell Accessory



MSS 1610
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4310615
EAN-Code: 4006825637496
Einhell Accessory



MSS 1608
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4310614
EAN-Code: 4006825660050
Einhell Accessory



Sbl D 216x30x2,4 Z48
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49588251
EAN-Code: 4009315882512
Einhell Accessory



Sbl D 216x30x2,4 Z60
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49588261
EAN-Code: 4009315882611
Einhell Accessory



Sbl Set D 216x30x2,4 Z24/42/60
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49587806
EAN-Code: 4006825661996
Einhell Accessory