


MI.PUCK SYSTEM

müller EA 16.11 pro4 mi.puck mini switch

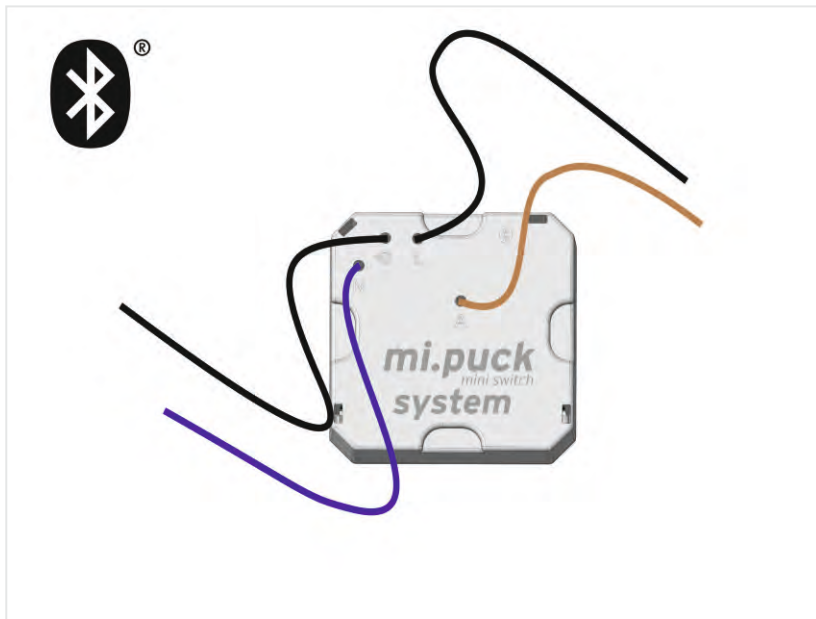

Übersicht

- Multifunktionsgerät (fernbedienbar)
- Universell einsetzbar als
 - Zeitschaltuhr Woche
 - Zeitschaltuhr Astro
 - Uhrenthermostat (mit LS 20.00 pro4)
 - Hygrostat (mit LS 20.00 pro4)
- 1 Schaltausgang 230 V~
- 1 Eingang 230 V~ für Taster oder Schalter
- Schaltleistung 5 A
- Automatische Sommerzeitumstellung
- ca. 10 Jahre Gangreserve
- Memory Funktion
- Bluetooth integriert
- Programmier- und bedienbar via App (iOS und Android)
- Schaltprogramm deaktivierbar via App
- Bis zu 3 Smartphones können gleichzeitig zugreifen
- Bis zu 75 m Reichweite
- Überhitzungsschutz
- Unterputzmontage
- Kompakte Abmessungen

Zubehör



Save'n carry App



Multisensor LS 20.00 pro4

Zeitschaltuhr Woche

- 1 Kanal 230 V~
- 100 Speicherplätze
- Kürzester Schaltabstand 1 Min.
- Zusatzschaltzeiten für EIN, AUS und Impuls nach Datum und Uhrzeit
- Permanentschaltung nach Datum und Uhrzeit
- Zyklusfunktion
- Pulsdauer Impuls (Schaltzeit) 00:01 bis 59:59 mm:ss
- Ausgangsfunktionen abhängig vom Eingangssignal parametrierbar:
 - Wechsel-Funktion zwischen ON und OFF
 - Timer-Funktion (z.B. Treppenlicht, Lüftung)
- Ausschaltvorwarnung (bei Anwendung Treppenlicht) optional
- 3 Betriebsmodi: Automatisch, Handschaltung, Zufallsfunktion

Zeitschaltuhr Astro

- 1 Kanal 230 V~
- 100 Speicherplätze
- Nachtsparschaltung
- Kürzester Schaltabstand 1 Min.
- Offsetfunktion = für jede Schaltzeit ist eine programmierbare Differenz (± 90 min.) zur Astrozeit möglich
- Permanentschaltung nach Datum und Uhrzeit
- Ausgangsfunktionen abhängig vom Eingangssignal parametrierbar:
 - Wechsel-Funktion zwischen ON und OFF
 - Timer-Funktion (z.B. Treppenlicht, Lüftung)
- Ausschaltvorwarnung (bei Anwendung Treppenlicht) optional
- 2 Betriebsmodi: Automatisch und Handschaltung

Uhrenthermostat mit Wochenprogramm (mit LS 20.00 pro4)

- 2 einstellbare Sollwerte: Eco und Comfort (10...30 °C)

Hygrostat mit Wochenprogramm (mit LS 20.00 pro4)

- Einstellbarer Sollwert 40...95% relative Luftfeuchtigkeit

Bestellnummern

■ müller

EA 16.11 pro4

Bluetooth-Steuerung
Schaltuhr Woche
Schaltuhr Astro
Uhrenthermostat
Hygrostat
Remotefunktion

MI.PUCK SYSTEM

müller EA 16.11 pro4 mi.puck mini switch

Bestellinformationen

	EAN	Art. Nr.
EA 16.11 pro4	4022709240842	24084

Technische Daten

Spannungsversorgung	230 V, 50-60 Hz
Kanäle (potentialgebunden)	1x Schließerausgang
Schaltleistung ohmsche Last	Schaltuhr: 5 A bei $\cos\phi=1$ Thermostat: 3 A bei $\cos\phi=1$ Hygrostat: 4 A bei $\cos\phi=1$
Übertragungsart	Bluetooth 4.2 Reichweite bis zu 75 m
Eingänge	1x Eingang 230 V~
Eingangsfunktion	Taster/Schalter Schaltuhr: Wechsel ON / OFF oder Timer
Zeitbasis	Quarz
Genauigkeit Quarz (bei 20°C)	$\leq \pm 0,5$ Sek./Tag (Quarzgenauigkeit optimiert für typische Umgebungsbedingungen)
Gangreserve (bei 20°C)	ca. 10 Jahre (abhängig von der Lebensdauer der Lithium-Batterie)
Zulässige Umgebungstemperatur	-30°...+45°C
Gehäuse	selbstverlöschendes Thermoplast
Abmessungen	37,5 x 37,5 x 10,5 mm
Montage	Unterputz (Hohlwanddose)
Anschlussart	Mit Litzen
Schutzart	IP 20 nach DIN EN 60529
Schutzklasse	II bei bestimmungsgemäßer Montage
Wirkungsweise (DIN EN 60730-1) (DIN EN 60730-2-7)	1 BSTU
Verschmutzungsgrad (DIN EN 60730-1)	2
Bemessungsstoßspannung (DIN EN 60730-1)	4 kV
Mindestvoraussetzung	Android Version 4.4 iOS 11.0 Bluetooth 4.2
Zubehör (kostenloser Download)	Programmier- und steuerbar mit dem Smartphone via Bluetooth: App - Save`n Carry

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifiche

