
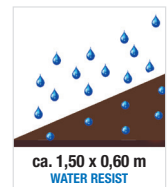


RollTec®

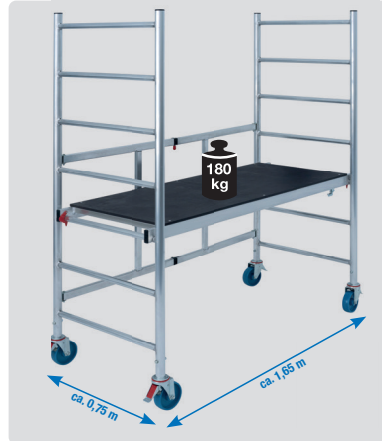

RollTec® faltGerüst

Das leicht verfahrbare und werkzeuglos aufstellbare Alu-FaltGerüst für den Innenausbau und Arbeiten im Außenbereich bei einer max. Arbeitshöhe bis zu 2,90 m.

- + Leicht, kompakt mit gebremsten Fahrrollen (Ø 125 mm)
- + Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen. Nach Erstmontage ist das Gerüst schnell und ohne Werkzeug auf- und abgebaut und besteht aus nur zwei Teilen: Gerüststrahlen und Belagbühne
- + Aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten, rutschsicheren Rundsprossen
- + Faltrahmen mit leicht bedienbarem Gelenk und Gelenksicherung
- + Auch zusammengeklappt ergonomisch über Fahrrollen transportierbar
- + Belagbühne mit leichtgängigem Schnellverschluss kann am zusammengeklappten Gerüst für den Transport und platzsparende Lagerung senkrecht eingehängt werden
- + Geringe Abmaße, Durchfahren von Türen möglich
- + TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m²
- + Ideal für den Innenausbau und Arbeiten im Außenbereich bis zu einer Arbeitshöhe von 2,90 m



© 2022 by KRAUSE-Werk, D-36304 Alsfeld • Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten • Zubehörteile und Arbeitsmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Gerüstfeldlänge: 1,50 m – Gerüstfeldbreite: 0,65 m			
	A bis ca.	m	2,90
	B ca.	m	0,90
	C ca.	m	1,90
Grundfläche	m		1,65 x 0,75
Gewicht	kg		30,0
Art.-No.			710734