

Produktdatenblatt

Subminiatur Steckverbinder




Bezeichnung	Push-Pull Kabdose, Polzahl: 8, 3,5 - 5,0 mm, schirmbar, löten, IP67
Produktgruppe Bestellnummer	Push-Pull Serie 430 99 4930 00 08


Abbildung



Maßzeichnung

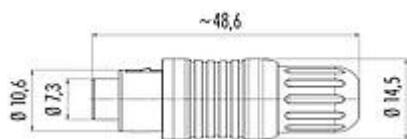

Polbild (Steckseite)

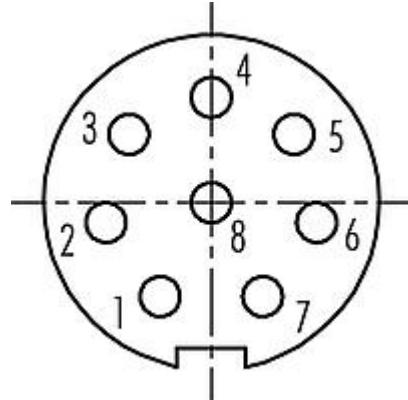

Die Einzelteildarstellung und Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Bestellnummer	99 4930 00 08
Steckverbinder-Bauform	Kabdose
Ausführung	Steckverbinder Buchse gerade
Steckverbinder Verriegelung	Push-Pull
Anschlussart	löten
Schutzart	IP67
Anschlussquerschnitt	max. 0,14 mm ² / AWG 26
Kabeldurchlass	3,5 - 5,0 mm
Grenztemperatur von / bis	-40 °C / 85 °C
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen
Gewicht (gr)	8.93
Zolltarifnummer	85369010

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	125 V
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V
Bemessungsstrom (40°C)	1,0 A
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	I
Isolierstoffgruppe	II
EMV-Tauglichkeit	schirmbar
Schirmanbindung	Schirmklemmung

Produktdatenblatt

Subminiatur Steckverbinder



Bezeichnung	Push-Pull Kabdose, Polzahl: 8, 3,5 - 5,0 mm, schirmbar, löten, IP67
Produktgruppe Bestellnummer	Push-Pull Serie 430 99 4930 00 08

Werkstoffe

Material Gehäuse	PA
Material Kontaktkörper	PUR/PA
Material Kontakt	CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Material Verriegelung	CuZn (Messing)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	430b8520-9aa9-4bc8-b2a4-d425d37cc849


Klassifikationen

eCl@ss 11.1	27-44-01-02
ETIM 7.0	EC002635

CE-Konformitätserklärungen

Niederspannungsrichtlinie	2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991)
---------------------------	--

Einzelteildarstellung

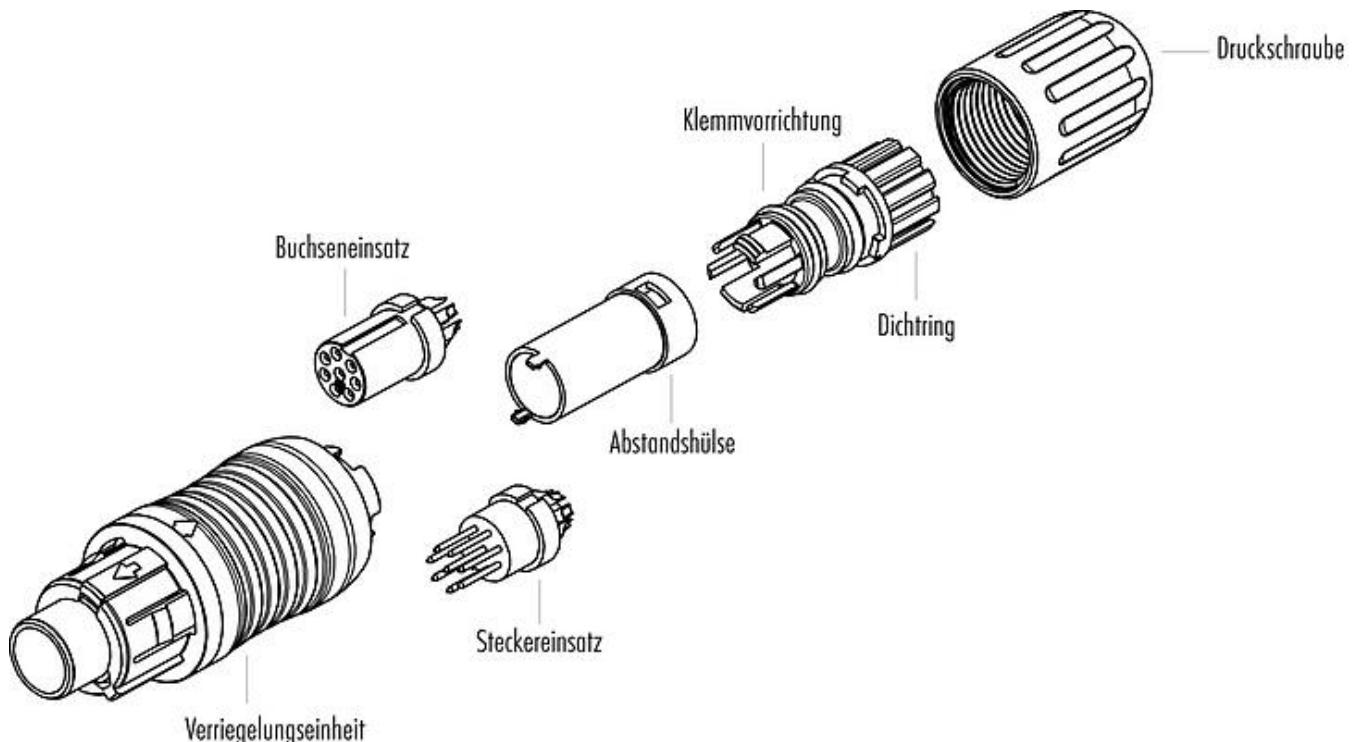


Bezeichnung Push-Pull Kabdose, Polzahl: 8, 3,5 - 5,0 mm, schirmbar, löten, IP67

Produktgruppe Push-Pull Serie 430
Bestellnummer 99 4930 00 08

Montageanleitung

1. Abmontieren auf L = 25mm.
Ummontierung nicht abstreifen.
2. Druckschraube und Dichtung am Kabel aufsäubern.
Dichtung in Klemmvorrichtung montieren.
Ummontierung entfernen.
3. Abschirmung aufsäubern und abklemmen.
4. Litzen absäubern und verzinnen.
5. Abstandshülse und Klemmvorrichtung verarbeiten.
6. Einzätze entlüften.
7. Abstandshülsen auf Hülse stecken.
8. Klemmvorrichtung vorschlieben und einsetzen.
Die Abschirmtrasse in der Klemme nachherum einziehen.
9. Abschirmtrasse in Richtung Abschirmung abstreifen und kürzen.
zu lang: Litzen auf Dichtung - undicht
zu kurz: kein Kontakt zu Wellenring
10. Montierte Einheit in Trichterhülse stecken.
Druckschraube aufstecken und festziehen.

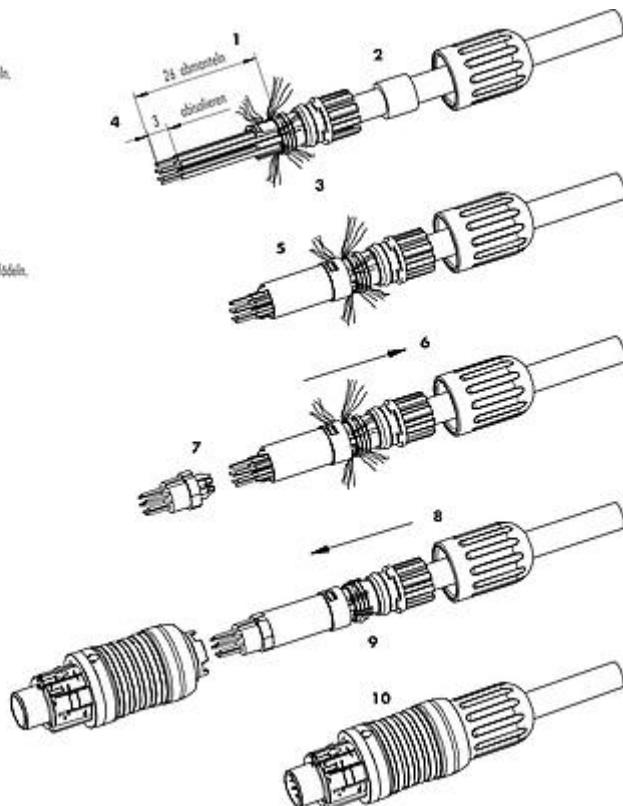

Bezeichnung **Push-Pull Kabeldose, Polzahl: 8, 3,5 - 5,0 mm, schirmbar, löten, IP67**

Produktgruppe **Push-Pull Serie 430**
Bestellnummer **99 4930 00 08**

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden.

Steckverbinder mit der Schutzart IP 67 und IP 68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.