


|               |                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung   | M12-A Flanschdose, Polzahl: 4, ungeschirmt, löten, IP68, UL, M16x1.5 |
| Produktgruppe | M12-A Serie 763                                                      |
| Bestellnummer | 86 0232 0002 00004                                                   |


## Abbildung



## Maßzeichnung

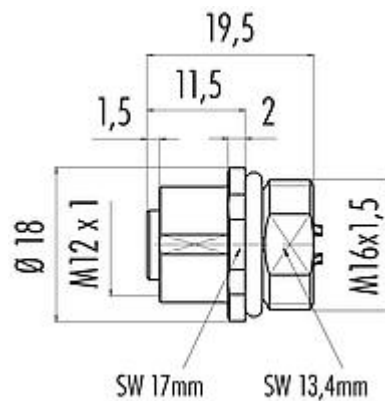

## Polbild (Steckseite)

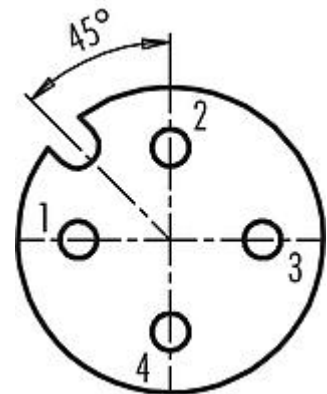

Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

## Technische Daten

### Allgemeine Kennwerte

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Bestellnummer               | 86 0232 0002 00004            |
| Steckverbinder-Bauform      | Flanschdose                   |
| Ausführung                  | Steckverbinder Buchse gerade  |
| Steckverbinder Verriegelung | schrauben                     |
| Anschlussart                | löten                         |
| Schutzart                   | IP68                          |
| Anschlussquerschnitt        | 0,34 mm <sup>2</sup> / AWG 22 |
| Grenztemperatur von / bis   | -40 °C / 85 °C                |
| Mechanische Lebensdauer     | > 100 Steckzyklen             |
| Gewicht (gr)                | 9.50                          |
| Zolltarifnummer             | 85369010                      |

### Elektrische Kennwerte

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Bemessungsspannung      | 250 V               |
| Bemessungs-Stoßspannung | 2500 V              |
| Bemessungsstrom (40°C)  | 4 A (3 A UL)        |
| Isolationswiderstand    | > 10 <sup>8</sup> Ω |
| Verschmutzungsgrad      | 3                   |
| Überspannungskategorie  | II                  |
| Isolierstoffgruppe      | III                 |

|               |                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung   | M12-A Flanschdose, Polzahl: 4, ungeschirmt, löten, IP68, UL, M16x1.5 |
| Produktgruppe | M12-A Serie 763                                                      |
| Bestellnummer | 86 0232 0002 00004                                                   |

EMV-Tauglichkeit

ungeschirmt

## Werkstoffe


|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Material Gehäuse       | Zinkdruckguss vernickelt             |
| Material Kontaktkörper | PA schwarz                           |
| Material Kontakt       | CuSn (Bronze)                        |
| Kontaktfläche          | Au (Gold)                            |
| REACH SVHC             | CAS 7439-92-1 (Lead)                 |
| SCIP Nummer            | b2f83f59-7af0-46ff-9048-038d39e681d5 |

## Zulassungen / Approbationen


|             |    |
|-------------|----|
| Zulassungen | UL |
|-------------|----|

## Montageanleitung / Montageausschnitt

Mit Fläche als Verdreherschutz

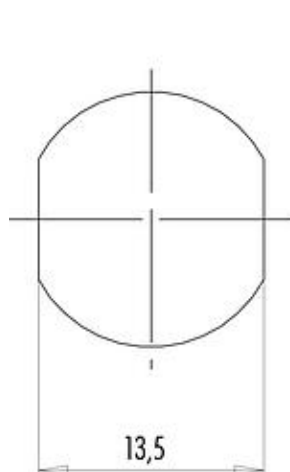

Mit Durchgangsbohrung

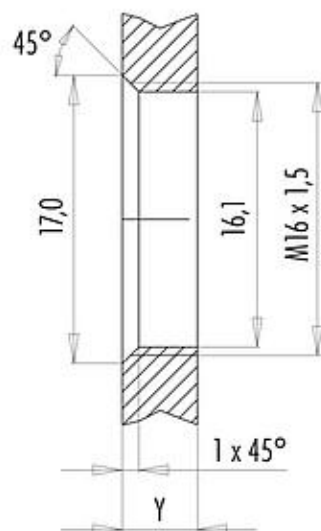

Einbaurichtung: O-Ring sitzt an Fase.

Anzugsdrehmoment

Metallgehäuse/Kunststoffgehäuse 1,25 Nm

| Gehäusewandstärke Y (mm)      |                                    |          |
|-------------------------------|------------------------------------|----------|
| Ausführung                    | min (mm)                           | max (mm) |
| Hinterwandmontage             | 2                                  | 3,5      |
| von vorne verschraubbar       | 2                                  | 4,5      |
| positionierbar <sup>1)</sup>  | 2                                  | 3,5      |
| Schraubklemmanschluss         | 2                                  | 3,5      |
| Gewinde M12 x 1               | 2                                  | 3,0      |
| Gewinde M14 x 1 <sup>2)</sup> | <sup>3)</sup> 1,5/ <sup>4)</sup> 2 | 6,5      |

### Hinweise

- <sup>1)</sup> Keine Fase anbringen
- <sup>2)</sup> Wandstärken:  
bis 1,5 mm Kontermutter 01-5385 verwenden,  
>1,5 mm Gewinde schneiden
- <sup>3)</sup> Mutter
- <sup>4)</sup> Gewinde in Gehäusewand

|               |                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung   | M12-A Flanschdose, Polzahl: 4, ungeschirmt, löten, IP68, UL, M16x1.5 |
| Produktgruppe | M12-A Serie 763                                                      |
| Bestellnummer | 86 0232 0002 00004                                                   |

### **Sicherheitshinweise / Montagehinweise**

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Durch den Anwender sind geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit der Steckverbinder nicht versehentlich gelöst werden kann.

Steckverbinder mit der Schutzart IP 67 und IP 68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.