


Bezeichnung	M12-X RJ45-Stecker, Polzahl: 4, schirmbar, Durchdringtechnik, IP20, UL
Produktgruppe	M12-X Serie 825
Bestellnummer	99 9647 810 04

Abbildung



Maßzeichnung

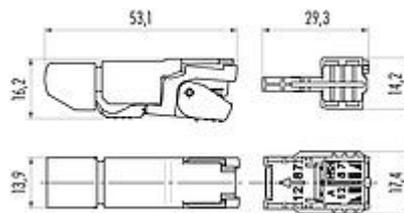

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Bestellnummer	99 9647 810 04
Steckverbinder-Bauform	RJ45-Stecker
Ausführung	Steckverbinder Stift gerade
Steckverbinder Verriegelung	rast
Anschlussart	Durchdringtechnik
Schutzart	IP20
Grenztemperatur von / bis	-40 °C / 85 °C
Mechanische Lebensdauer	> 750 Steckzyklen
Anschlussstandard	TIA 568 Profinet
Gewicht (gr)	25,34
Zolltarifnummer	85369010

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	50 V DC
Bemessungsstrom (40°C)	1,3 A
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	III
EMV-Tauglichkeit	schirmbar
Schirmanbindung	Schirmklemmung

Werkstoffe

REACH SVHC	None (No pollutants)
------------	----------------------

