

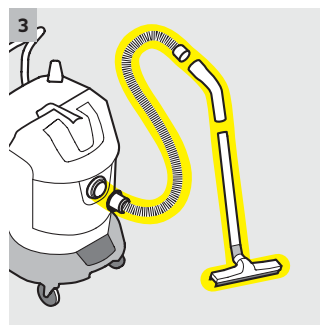


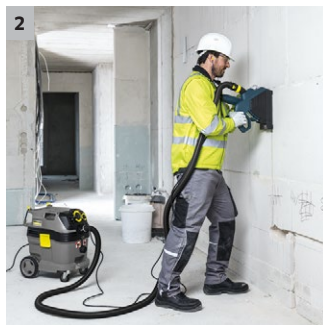

NT 30/1 Tact Te M

Lungengängige Feinstäube der Staubklasse M, die häufig auf Baustellen anfallen, beseitigt der 30/1 Tact Te M sicher und zuverlässig. Kompakter Nass-/Trockensauger mit 30-Liter-Behälter.

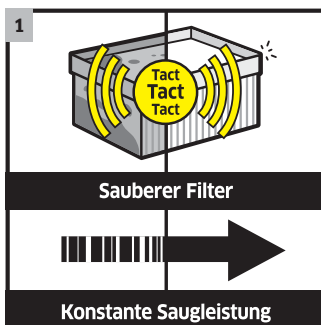

1 Vollautomatische Filterabreinigung

- Sensorgesteuerte Elektronik für eine optimale Filterabreinigungseffizienz und damit höchste Saugleistung.

2 Geprüfte Filtrationseffizienz von 99,9 Prozent

- Die nahezu vollständige Feinstaubbeseitigung gewährleistet saubere und sichere Arbeitsplätze.

3 Komplettes Antistatiksystem mit leitendem Zubehör

- Wirksamer Schutz vor Stromschlägen durch antistatische Aufladung.

4 Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik

- Te-Versionen sind serienmäßig mit Steckdose, Ein-/Ausschaltautomatik und Antistatikvorbereitung ausgestattet.



NT 30/1 Tact Te M

- Komplettes Antistatiksysteem, inklusive leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatanlauf für E-Werkzeuge
- Kühlluftfiltration

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.148-235.0	
EAN-Code	4054278048215	
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Behälterinhalt	l	30
Aufnahmeleistung	W	1380
Standardnennweite		DN 35
Länge Gumminetzkabel	m	7,5
Schalldruckpegel	dB(A)	69
Gewicht	kg	14,2
Abmessungen (L x B x H)	mm	560 x 370 x 580


Ausstattung

Saugschlauch	m	4 / mit Krümmer (EL)	Stopplenkrolle	■
Saugrohr	Stück x m	2 x 0,5 / Edelstahl	Filterabreinigung	Tact Filter Clean
Filtertüte	Stück	1 / Vlies	Staubklasse	M
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360	PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	Stück 1
Fugendüse		■		
Anschlussmuffe für E-Werkzeuge		■		
Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge		■		
Antistatiksysteem		■		
Flachfaltenfilter		PES		
Stoßfester Umlaufschutz		■		
Schutzklasse		I		

■ Im Lieferumfang enthalten.

NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0

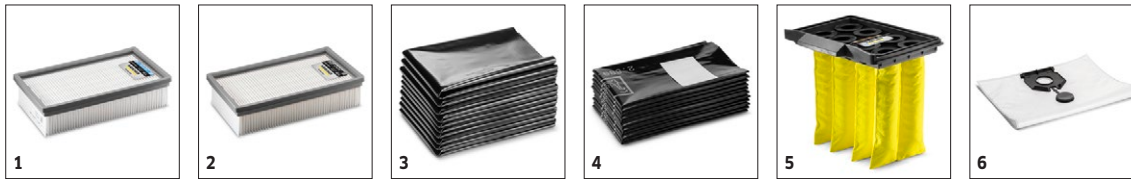

		Bestell-Nr.	Anzahl					Preis	Beschreibung	
Flachfilter PES										
Flachfilter Wet & Dry	1	6.907-662.0	1 Stück						Flachfilter Wet & Dry aus PES-Fasermaterial mit blauem Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen M und L.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flachfilter PTFE										
Flachfilter Ultimate	2	6.907-455.0	1 Stück						Flachfilter Ultimate aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit schwarzem Etikett. Für härteste Einsätze beim Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub, Grobschmutz der Staubklassen M und L.	<input type="checkbox"/>
Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung										
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	3	2.889-158.0	10 Stück						PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung.	<input type="checkbox"/>
	4	2.889-231.0	10 Stück						PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung. 10 Stück.	<input type="checkbox"/>
Stofffilter										
Kerzenfilter Wood	5	2.414-000.0	1 Stück						Kerzenfilter Wood aus Textilmaterial mit PTFE-Beschichtung und braunem Etikett. Zum sicheren Saugen großer Mengen Holz- und Faserstaubs der Staubklassen M und L.	<input type="checkbox"/>
Vliesfiltertüten										
Vliesfiltertüte	6	2.889-154.0	5 Stück						Vliesfiltertüte mit 30 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Krümmer, Kunststoff									
Krümmer Adv, elektrisch leitend, DN 35	1	2.889-168.0	1 Stück	DN 35				Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.	■
Krümmer Adv DN 35	2	2.889-170.0	1 Stück	DN 35				Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem.	□
Krümmer NW40	3	2.889-171.0	1 Stück	DN 40				Krümmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40.	□
Krümmer elektrisch leitend NW40	4	2.889-172.0	1 Stück	DN 40				Krümmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.	□
Bodendüsen									
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 35	5	2.889-152.0	1 Stück	35		360 mm		360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	■
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 40	6	2.889-153.0	1 Stück	40		360 mm		360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummilippen.	□
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 35	7	2.889-173.0	1 Stück	35		300 mm		300 Millimeter breite, anthrazitfarbene Nass-/Trockenbodendüse, NW 35. Mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	□
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 40	8	2.889-174.0	1 Stück	40		360 mm		Standardbodendüse, anthrazitfarben, in Nennweite DN 40, mit wechselbaren Bürstenleisten und Gummilippen. Geeignet für alle Nass- und Trockenanwendungen.	□
Fugendüsen									
Fugendüse, DN 35, 225 mm	9	2.889-159.0	1 Stück	35	225 mm			Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm.	■
Fugendüse NT Tact DN 40	10	2.889-160.0	1 Stück	40 mm	225 mm			Fugendüse DN 40, für neue Tact-Reihe.	□
Saugrohre, Edelstahl									
Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Edelstahl	11	2.889-192.0	2 Stück	35	550 mm			Edelstahlsaugrohr-Set (2-mal 0,55 m).	■
Saugrohr, DN 40, 0,5 m, Edelstahl	12	6.902-081.0	1 Stück	40	500 mm			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	□
Set Saugrohr, DN 40, 0,55 m, Edelstahl	13	2.889-194.0	2 Stück	40	550 mm			Edelstahlsaugrohr-Set (2 mal 0,55 m).	□
Autosaugdüsen									
Autodüse	14	6.906-108.0	1 Stück	DN 35		90 mm		Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.	□
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°									
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	15	6.902-104.0	1 Stück	35 mm	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	□
	16	6.902-105.0	1 Stück	40 mm	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	□
Saugrohre, Metall									
Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Metall	17	2.889-191.0	2 Stück	35	550 mm			Saugrohrset, Metall verchromt, DN 35, 2-teilig, je 0,55 Millimeter.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0




		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Preis	Beschreibung	
Saugschläuche komplett (Clipsystem)								
Saugschlauch, elektrisch leitend	1	2.889-137.0	1 Stück	DN 35	4 m		4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung.	<input checked="" type="checkbox"/>
Saugschlauch DN 35 4m	2	2.889-135.0	1 Stück	DN 35	4 m		4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend, DN 35, 2,5 m	3	2.889-136.0	1 Stück	DN 35	2,5 m		Elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch DN 40, Länge 4 m	4	2.889-138.0	1 Stück	DN 40	4 m		4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch	5	2.889-139.0	1 Stück	DN 40	2,5 m		Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, ölbeständig	6	2.889-140.0	1 Stück	DN 40	4 m		Ölbeständiger Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	7	2.889-141.0	1 Stück	DN 40	4 m		4 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input type="checkbox"/>
	8	2.889-142.0	1 Stück	DN 40	2,5 m		Saugschlauch, elektrisch leitend und mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. 2,5 m lang.	<input type="checkbox"/>
Reparatursets								
Reparaturset DN 35 Trockensauger und Nass-/Trockensauger	9	2.889-149.0	1 Stück	DN 35			Reparaturset DN 35 für das neue Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
Reparaturset DN 40 Nass-/Trockensauger	10	2.889-150.0	1 Stück	DN 40			Reparaturset DN 40 für das neue Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschläuche (Clipsystem)								
Verlängerungsschlauch DN 35 Clip 2,5 m	11	2.889-145.0	1 Stück	DN 35	2,5 m		Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 35. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch	12	2.889-146.0	1 Stück	DN 40	2,5 m		Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 40. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch DN 35 elektrisch leitend 2,5 m	13	2.889-343.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0

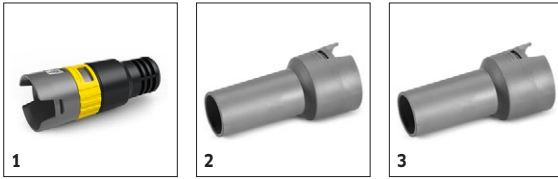

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite			Preis	Beschreibung
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend								
Werkzeugmuffe DN 35, Clip-System	1	2.889-151.0	1 Stück	35 mm				Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschlufschieber für das neue Clip-System. Geeignet für alle gängigen Elektrowerkzeuge. <input checked="" type="checkbox"/>
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)								
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	2	5.407-005.0						Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen. <input type="checkbox"/>
Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 40	3	5.407-006.0		DN 40				Zum Anschluss von Kleindüsen und Saugrohren mit Konus DN 40: Adapter-Clipsystem DN 40. Ideal für Einsätze in der Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen. <input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.

NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Breite			Preis	Beschreibung
Sonstiges Zubehör NT								
Bohrstaubdüse	1	2.679-000.0	1 Stück					Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher. <input type="checkbox"/>
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	2	2.889-312.0						Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35. <input type="checkbox"/>
Adapter Anschluss elektr. leitend	3	5.031-436.0						Elektrisch leitender, universell einsetzbarer Adapter zur Verbindung alter NT-Schläuche der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher. <input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.