


Sensor-LED-Außenleuchte

 





 

 



# L 810 SC

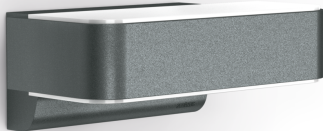anthrazit

EAN 4007841 065706

Art.-Nr. 065706



-  Up-/Downlight
-  LED
-  3000 K
-  intelligent high frequency sensor 160°
-  30 years (Ø 4,5h / day)
-  3000K warm-white
-  1 - 5 m
-  IP44
-  2 - 1000 lux
-  5 sec - 15 min
-  soft light start
-  10% basic brightness

## Funktionsbeschreibung

Sie sehen ihn nicht. Er sieht sie. Ein hochwertiges Produkt ist durchdacht und mit besonderer Sorgfalt aus langlebigen Materialien hergestellt. Außerdem besteht sein Wert über den Tag hinaus, es ist von Dauer und Beständigkeit. Die Sensor Außenleuchte L 810 SC als LED Up- und Downlight ist intelligente Technologie übersetzt in Form und Funktion. Erstmals ist es uns gelungen, den Sensor einer Leuchte vollkommen unsichtbar zu machen – ohne dabei auf erstklassiges Design und perfekte Technik zu verzichten. Zur effektvollen Beleuchtung nach oben und unten. Die Bluetooth-basierte Connect-Version kann kabellos vernetzt, per App eingestellt und gesteuert werden. Auch die Bildung von Gruppen und die Benennung von Leuchten erfolgt bequem via App.

# L 810 SC


anthrazit  
 EAN 4007841 065706  
 Art.-Nr. 065706

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	145 x 230 x 91 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik)
Sendeleistung	
Leistung	9,8 W
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via: Connect Bluetooth Mesh	Bluetooth
Slavebetrieb einstellbar	Ja
Lichtstrom Gesamtprodukt	679 lm
Gesamtprodukt Effizienz	69 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Active & Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	160 °
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 5 m (35 m <sup>2</sup> )


Reichweite Tangential	r = 5 m (35 m <sup>2</sup> )
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-30 Min., ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	50 - 100 %
Funktionen	Bewegungssensor
Softlichtstart	Ja
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Sendereichweite	30 m
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	App, Bluetooth
Mit Fernbedienung	Nein
Montageort	Wand
Variante	anthrazit
VPE1, EAN	4007841065706

## Sensorerfassungsbereich

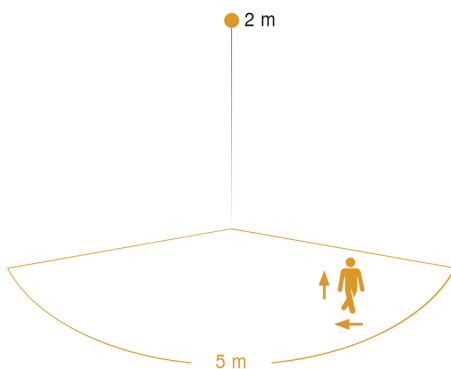

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m  
 Orange: radial und tangential

## Maßzeichnung

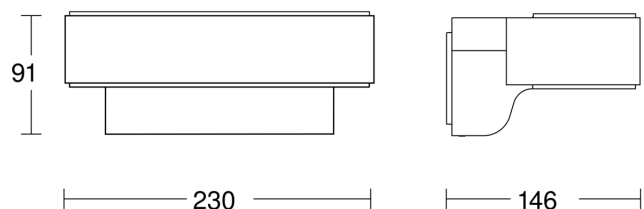

Sensor-LED-Außenleuchte

# L 810 SC

anthrazit

EAN 4007841 065706

Art.-Nr. 065706



## Schaltplan 2

