

Außenleuchte ohne Sensor

L 830 C

ohne Bewegungsmelder

EAN 4007841 079253

Art.-Nr. 079253



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



soft light start



manual override 4h



energy saving

3 years

manufacturer's warranty steinel.de/garantie3y



CE

Funktionsbeschreibung

Moderne Lichtwürfel. Die kubische LED-Außenleuchte L 830 C ohne Sensor besticht durch edlen Look und setzt jede Hauswand mit warmweißem LED-Licht (3000 K) und 493 lm perfekt in Szene. Ideal für Terrassen, Hauseingänge und Fassaden. Per App können mehrere Leuchten über Bluetooth zu Leuchtengruppen vernetzt werden. Ist eine Sensorleuchte dabei, starten alle Lichter automatisch, sobald Bewegung erkannt wird. In Verbindung mit einer SC-Variante der Cube-Serie kann der Funktionsumfang der Außenleuchte um Dauerlicht, Dämmerungsfunktion und Zeiteinstellung erweitert werden. Farbe: Anthrazit.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	132 x 110 x 110 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	9,1 W
Vernetzung	Ja
Vernetzung via: Connect Bluetooth Mesh	Bluetooth
Lichtstrom Gesamtprodukt	493 lm
Stroboskop-Effekt (SVM)	0,6 SVM
Gesamtprodukt Effizienz	54 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Nein

Dämmerungsschalter	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %
Softlichtstart	Nein
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Bluetooth, App
Mit Fernbedienung	Nein
Montageort	Wand
Variante	ohne Bewegungsmelder
VPE1, EAN	4007841079253


Außenleuchte ohne Sensor

L 830 C


ohne Bewegungsmelder
EAN 4007841 079253
Art.-Nr. 079253



Maßzeichnung

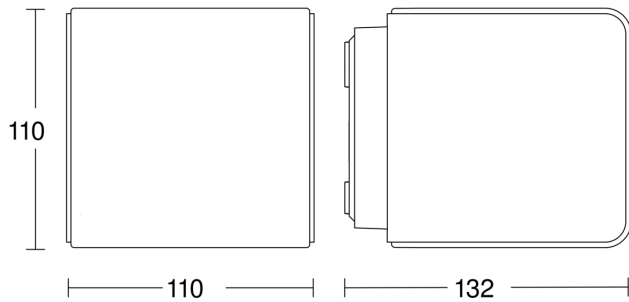

Lichtverteilungskurve

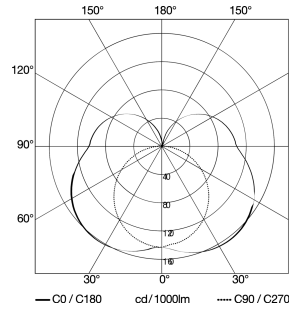

Leistung	9,1 W
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
gemessener Lichtstrom (360°)	493 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	80-89
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control