

# L 605

ohne Bewegungsmelder

EAN 4007841 069506

Art.-Nr. 069506



LED

long life LED  
50.000 h



outdoor light

3000 K

3000K  
warm-white



IP44



Light source not  
exchangeable

CE

CE

## Funktionsbeschreibung

Starke Außenwirkung. Die attraktive LED-Außenleuchte L 605 ohne Sensor mit warmweißen 3000 K, 729 lm und elegantem Softlichtstart ist in Lichtgeschwindigkeit montiert und wertet jede Wand auf. Der hochwertige Aluminium-Sockel bildet die solide Basis für den edlen Zylinder aus feinem Opalglas, der eine gleichmäßige und weiche Lichtverteilung sicherstellt. Verbrauch: 11,3 W. Optisch passend zur L 605 S mit Sensor und zur Kameralleuchte L 620 CAM.

## Technische Daten


Abmessungen (L x B x H)	131 x 78 x 260 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	11,3 W
Vernetzung	Nein
Lichtstrom Gesamtprodukt	729 lm
Stroboskop-Effekt (SVM)	0,3 SVM
Effizienz	64,5 lm/W
Gesamtprodukt Effizienz	64,5 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	= 82
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	36000 Std
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 36000 Std
Lebensdauer Netzteil (Max. °C)	36000 Std
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C	> 36000 Std

Socket	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Nein
Dämmerungsschalter	Nein
Softlichtstart	Nein
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-10 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal
Herstellergarantie	3 Jahre
Mit Fernbedienung	Nein
Montageort	Wand
Variante	ohne Bewegungsmelder
VPE1, EAN	4007841069506


# L 605

ohne Bewegungsmelder  
EAN 4007841 069506  
Art.-Nr. 069506

## Maßzeichnung

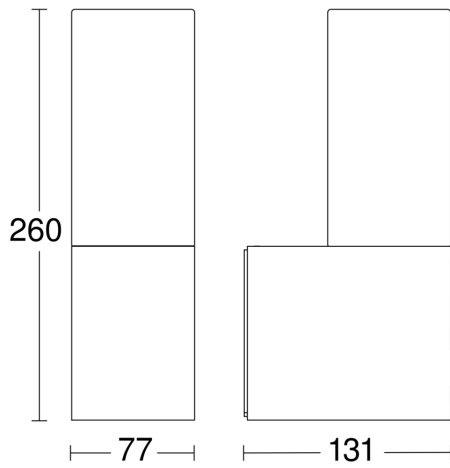

## Schaltplan

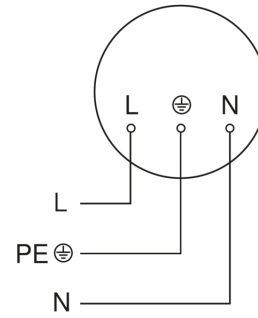

## Schaltplan

